


## S-234 ステンレス マガタマSフック

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ

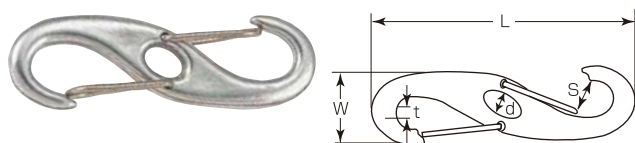


(mm)

コード番号	モデル	L	W	S	d	t	製品自重(g)	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMMHW 020	MHW-2	108	30	9	9	6	81	40	20ヶ	2,420 (2,541)
MMMHW 010	MHW-1	80	25	8	6	5	37	25	20ヶ	1,160 (1,218)

## S-276 ステンレス スナップフック(D型) (オープンタイプ)

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ

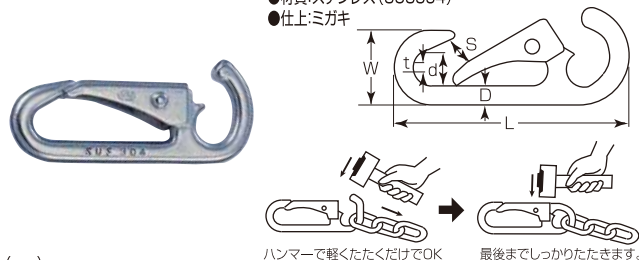


(mm)

コード番号	モデル	D	L	W	S	d	t	製品自重(g)	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMD 080	D-8	8	88	28	10	12	6.5	64	60	20ヶ	1,260 (1,323)
MMD 060	D-6	7	76	25	9	10	5	41	30	20ヶ	1,000 (1,050)
MMD 050	D-5	5.5	65	21	7	9	4.5	29	20ヶ	770 (809)	

## ステンレス カーテンフック

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ

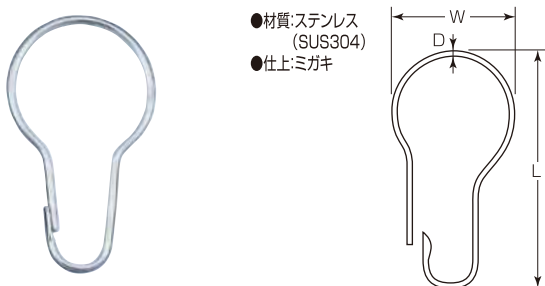


(mm)

コード番号	モデル	D	L	W	製品自重(g)	箱入数	価格(税込)
MMKH 200	KH-20	2.2	62	34	5	40ヶ	130 (137)
MMKH 150	KH-15	2.0	50	27.5	3	50ヶ	110 (116)
MMKH 100	KH-10	1.7	37	20.5	2	50ヶ	100 (105)

## S-141 ステンレス 半丸シャックル

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ

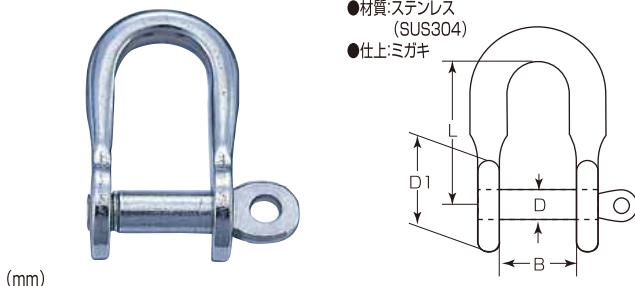


(mm)

コード番号	モデル	D	D1	L	B	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMRS 080	RS-8	8φ	17	33	17	200	20ヶ	650 (683)
MMRS 060	RS-6	6φ	14	25	14	120	20ヶ	450 (473)
MMRS 050	RS-5	5φ	12	21	12	90	20ヶ	380 (399)

## S-142 ステンレス ネジシャックル

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ

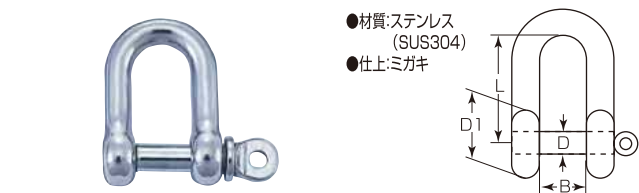

(mm)

コード番号	モデル	D	D1	L	B	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMSP 120	SP-12	12φ	24	48	24	420	10ヶ	1,270 (1,334)
MMSP 100	SP-10	10φ	20	40	20	350	10ヶ	1,030 (1,082)
MMSP 090	SP-9	9φ	18	36	18	300	10ヶ	760 (798)
MMSP 080	SP-8	8φ	16	32	16	250	20ヶ	700 (735)
MMSP 070	SP-7	7φ	14	28	14	200	20ヶ	630 (662)
MMSP 060	SP-6	6φ	12	24	12	170	20ヶ	500 (525)
MMSP 050	SP-5	5φ	10	20	10	90	20ヶ	460 (483)
MMSP 040	SP-4	4φ	8	16	8	50	20ヶ	400 (420)
MMSP 030	SP-3	3φ	6	12	6	25	20ヶ	400 (420)
MMSP 020	SP-2	2φ	4	8	4	10	20ヶ	400 (420)

## S-143 ステンレス 沈みシャックル

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ



(mm)

コード番号	モデル	D	D1	L	B	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMCS 100	CS-10	10φ	20	40	20	350	10ヶ	1,200 (1,260)
MMCS 090	CS-9	9φ	18	36	18	300	10ヶ	850 (893)
MMCS 080	CS-8	8φ	17	32	16	250	20ヶ	770 (809)
MMCS 070	CS-7	7φ	14	28	14	200	20ヶ	700 (735)

## S-114 ステンレス マルカンボルト

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ



(mm)

コード番号	モデル	D	L	H	捻長	製品自重(g)	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMBR 070	BR-7M	7	50	70	M-8	86	80	20ヶ	1,320 (1,386)
MMBR 050	BR-5M	5	30	50	M-6	30	50	20ヶ	890 (935)
MMBR 030	BR-3M	3	25	35	M-4	10	20	20ヶ	600 (630)