


# MK サッシ用取替戸車

## 戸車（下框）の 基準寸法の測り方

戸車はアルミサッシの形状・用途によってたくさんの種類がありますが、下框又は古い戸車の基準寸法 ① 高さ ② 厚み・内幅 ③ 長さを測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えます。

適合下框

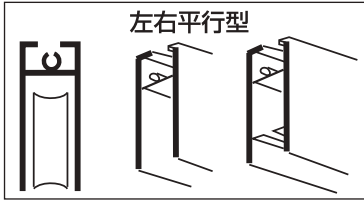

### ●品番の説明

戸車の厚み  
**M13( )028**  
 コマの形状と材質  
 (A)丸コマ・ポリアセタール(樹脂)  
 (B)丸コマ・ステンレス

### M7(A)(C)013型

- 材質:車/(A)13φポリアセタール (C)真鍮
- 用途:網戸・小窓 高窓



高さ寸法 17mm以上  
内幅7~11mm

コード番号	耐荷重(2ヶ)	箱入数	甲入数	価格(税抜)
S-228 M7A00	5kg	20ヶ	200ヶ	590
S-228 M7C00	5kg	20ヶ	200ヶ	770

〈調整付き網戸用〉

### MW5(A)010型

- 材質:車/(A)10φポリアセタール
- 用途:網戸・小窓・高窓



高さ寸法 13mm以上  
内幅5~8mm

コード番号	耐荷重(2ヶ)	箱入数	甲入数	価格(税抜)
S-228 MW5A0	5kg	20ヶ	200ヶ	590


〈調整付き網戸用〉

### M9(A)(B)020型

- 材質:車/(A)ポリアセタール 20φ丸 (B)SUS304 20φ丸
- 用途:(軽量)テラス・浴室・窓・公団



〈羽根バネ式〉

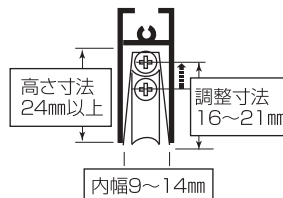

高さ寸法 24mm以上  
調整寸法 16~21mm  
内幅9~14mm


コード番号	耐荷重(2ヶ)	箱入数	甲入数	価格(税抜)
S-228 M9A00	15kg	20ヶ	200ヶ	990
S-228 M9B00	15kg	20ヶ	200ヶ	1,240

### M10(A)(B)025型

- 材質:車/(A)ポリアセタール 25φ丸 (B)SUS304 25φ丸
- 用途:(軽量)テラス・浴室・窓・公団



〈羽根バネ式〉

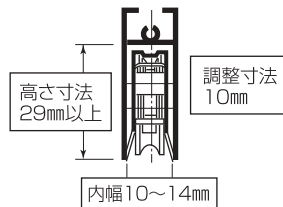

高さ寸法 29mm以上  
調整寸法 10mm  
内幅10~14mm


コード番号	耐荷重(2ヶ)	箱入数	甲入数	価格(税抜)
S-228 M10A0	15kg	20ヶ	120ヶ	1,240
S-228 M10B0	15kg	20ヶ	120ヶ	1,410

### M12(A)(B)028型

- 材質:車/(A)ポリアセタール 28φ丸 (B)SUS304 BR入 28φ丸
- 用途:(中重量)玄関引戸・テラス



〈羽根バネ式〉

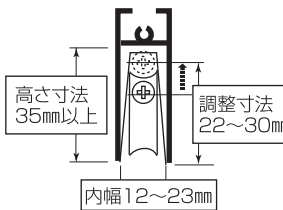

高さ寸法 35mm以上  
調整寸法 22~30mm  
内幅12~23mm


コード番号	耐荷重(2ヶ)	箱入数	甲入数	価格(税抜)
S-228 M12A0	30kg	20ヶ	120ヶ	1,620
S-228 M12B0	30kg	20ヶ	120ヶ	1,710

### M12.5(A)(B)028型

- 材質:車/(A)ポリアセタール 28φ丸 (B)SUS304 BR入 28φ丸
- 用途:(重量用)店舗引戸・玄関引戸



〈羽根バネ式〉

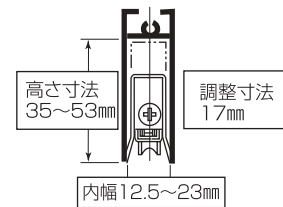

高さ寸法 35~53mm  
調整寸法 17mm  
内幅12.5~23mm


コード番号	耐荷重(2ヶ)	箱入数	甲入数	価格(税抜)
S-228 M125A	30kg	10ヶ	120ヶ	1,990
S-228 M125B	30kg	10ヶ	120ヶ	2,160

### M13(A)(B)028型 (旧品番S1型)

- 材質:車/(A)ポリアセタール 28φ丸 (B)SUS304 BR入 28φ丸
- 用途:(重量用)店舗引戸・玄関引戸



〈羽根ビス拡張式〉

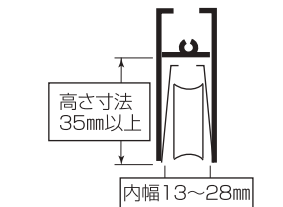

高さ寸法 35mm以上  
内幅13~28mm

コード番号	耐荷重(2ヶ)	箱入数	甲入数	価格(税抜)
S-228 M13A0	30kg	10ヶ	120ヶ	1,890
S-228 M13B0	30kg	10ヶ	120ヶ	2,040

バリアフリー  
レバーハンドル  
ドアハンドル  
丁番戸当  
戸車レール  
引手  
引戸金具  
フック  
家具・収納  
取手つまみ  
開きドア金具  
換気孔  
落し・掛金  
STEIN  
補強金具  
重量車  
アイク  
その他