



コンクリートビス

コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り込み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。



 
ナベ頭

皿頭




●サビに強いフッ素樹脂コーティング

〈使用方法〉



①下穴をあける

 下穴は、コンクリートビスの首下長さより深めに
あけてください。(右表、下穴ドリル径をご参考く
ださい。)



②ネジ込み


手回しのドライバー(ラチェット式)などをご使用
ください。

タイプ	品番	標準価格	サイズ(mm)	包装	入数(本)
ナベ頭	L-425NC	2,200円	φ4×25	カップ入 φ3.4ドリル1本入	300
皿頭	L-425SC		φ4×25	カップ入 φ3.4ドリル1本入	300

タイプ	品番	標準価格	サイズ(mm)	下穴ドリル径(mm)	入数(本)
ナベ頭	CN-425	1,300円	φ4×25	φ3.2~3.4	200
	CN-432		φ4×32		170
	CN-525		φ5×25	φ4.0~4.2	135
	CN-535		φ5×35		105
	CN-545		φ5×45		85
	CN-560		φ5×60	65	
	CN-635		φ6×35	φ5.0~5.2	70
	CN-645		φ6×45		60
	CN-660		φ6×60		45
CN-670	φ6×70	40			
CN-690	φ6×90	25			
皿頭	CS-425	1,300円	φ4×25	φ3.2~3.4	210
	CS-432		φ4×32		180
	CS-525		φ5×25	φ4.0~4.2	140
	CS-535		φ5×35		110
	CS-545		φ5×45		90
	CS-560		φ5×60	70	
	CS-635		φ6×35	φ5.0~5.2	75
	CS-645		φ6×45		65
	CS-660		φ6×60		50
CS-670	φ6×70	45			
CS-690	φ6×90	25			
座付 ナベ頭	CW-425	1,300円	φ4×25	φ3.2~3.4	185
	CW-432		φ4×32		160

ステンレスコンクリートビス

水に強いステンレス製ビス！

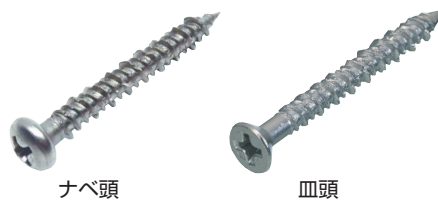

ナベ頭

皿頭



タイプ	品番	標準価格	サイズ(mm)	下穴ドリル径(mm)	入数(本)
ナベ頭	SCN-425	1,800円	φ4×25	φ3.2~3.4	100
	SCN-432		φ4×32		90
皿頭	SCS-425	1,800円	φ4×25	φ3.2~3.4	110
	SCS-432		φ4×32		95
	SCS-438		φ4×38		90
	SCS-545		φ5×45	φ4.0~4.2	50
	SCS-560		φ5×60		40

材質：ステンレス(SUS410)

圧着
工具

ケーブル
カッター

通線
入線
工具

作業
工具

切削
工具

ファスナー
システム

ポケット
安全
収納
ボックス

車
搭載
用
収納
システム

測定
工具

省力
工具

その他
ツール

セレ
レクト
ブランド