

栓ゲージ

コストメリットを提案

多くの企業に採用いただいています。

- 高品質で価格は国内製の半額以下
- 現場検査用の「工作用ゲージ」として、コストダウンが可能



栓ゲージの取扱について

■特徴

栓ゲージは、穴の内径寸法を検査するゲージです。穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定端面とをもつゲージです。

■使用方法

○通り側【GO】

穴の直径が、規定された最大許容寸法より大きいかどうかを検査するもので、無理なく穴を通り抜けなければいけません。

○止り側【NOGO】

穴の直径が、規定された最小許容寸法より小さいかどうかを検査するもので、穴に入っていきません。

取扱サイズ

呼び(φ)	精度	型番	呼び(φ)	精度	型番
3	H7	PSG03	12	H7	PSG12
4		PSG04	13		PSG13
5		PSG05	15		PSG15
6		PSG06	17		PSG17
8		PSG08	20		PSG20
10		PSG10	25		PSG25

納期:ご注文の翌日(土・日・祝除く)
MSS工場出荷(標準サイズは在庫品で対応します)
価格:別紙価格表ご参照ください。

※ご注文の際は、販売店にお問い合わせください。

提携先

【提携先】

『測定工具系、ゲージ系、刃具系、NC切削工具系、硬質合金系』5種類の製品を開発から設計、生産を一貫して行い、中国国内で豊富な実力と高い技術力を長年培ってきた測定機器専門のトップメーカーです。中国国内はもとより、日系企業、米国企業、EU企業と世界各国へ輸出。

《品質管理体制／認定関連》

ISO9001 品質マネジメントシステム認証
ISO10012 計測マネジメントシステム認証
ISO14001:2004 計測マネジメントシステム認証


会社概要

森本精密シャフト株式会社は2011年11月をもちまして創業40周年を迎えました。当社の製品は、油空圧機業界・自動車業界・成型機業界・半導体業界・検査機器業界をはじめ様々な分野のお客様に採用頂いています。

これからもお客様の「信頼と満足」にお応えできるよう努めてまいります。

製品ラインナップ

汎用・スライドシャフト、精密・転造ボールねじ、サポートユニット、すべりねじ、台形ねじ

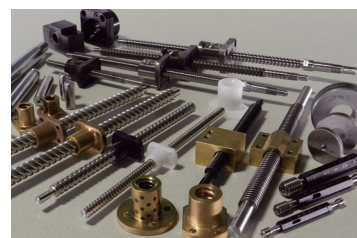

MSS 森本精密シャフト株式会社

営業部 TEL0595-39-0046

東京営業所 TEL048-257-7820

中部営業所 TEL052-883-8003

大阪営業所 九州出張所

URL: <http://www.e-mss.co.jp>

E-mail: eigyou@e-mss.co.jp

※製品は、改良等により予告なく変更する場合がございます。



販売店