

ダイヤルゲージ

●高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器

ダイヤルゲージ


アクセサリ(オプション)

各種替測定子・継ぎ足しロッド

- 替測定子のねじ部はすべてM2.5 (P=0.45)×5 mmです。
- 測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組み込んでください。
(推奨締付トルク=50 N・cm)
- 超硬測定子、ルビー測定子は特に耐摩耗性に優れています。
※防水機種で測定子を交換された場合は、防水性は保証いたしかねます。

■ボール付き測定子・一般ダイヤルゲージ用

単位:mm

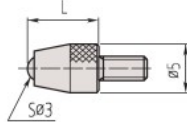


L(mm)		ボールの材質		超硬	ルビー	プラスチック
7.3	パーツNo.	901312		120047	901994	360円
	標準価格	2,900円				
14	パーツNo.	21JAA225		—	—	—
	標準価格	580円		—	—	—
15	パーツNo.	120049	120051	—	—	—
	標準価格	940円	3,480円	—	—	—
17	パーツNo.	21JAA224		—	—	—
	標準価格	580円		—	—	—
20	パーツNo.	137391	137392	—	—	—
	標準価格	940円	3,480円	—	—	—
22	パーツNo.	21JAA226		—	—	—
	標準価格	940円		—	—	—
25	パーツNo.	120053	120055	—	—	—
	標準価格	940円	3,480円	—	—	—
30	パーツNo.	21AAA252	21AAA253	—	—	—
	標準価格	940円	3,480円	—	—	—

■超硬ボール付き測定子・防水ダイヤルゲージ用(ゴムジャバラ付き用)


単位:mm



902119

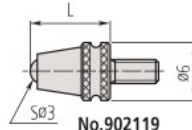

No.902119

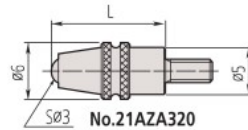

No.21AZA320
No.21AZA321

L(mm)	パーツNo.	標準価格	適応機種
8.3	902119	700円	1044S-60, 2110S-70, 2900S-70
12.1	21AZA320	430円	2044S-60, 2046S-60, 2109S-70, 2929S-60
19.3	21AZA321	900円	2050S-60

●一般ダイヤルゲージにも利用できます。

(仕様、価格、デザイン(外觀)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)