

ダイヤルゲージ


●高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器

ダイヤルゲージ

アクセサリ(オプション)

レバー測定子

横穴などの垂直面を測定*するのに便利です。レバー部は、直角に曲げて使用できます。

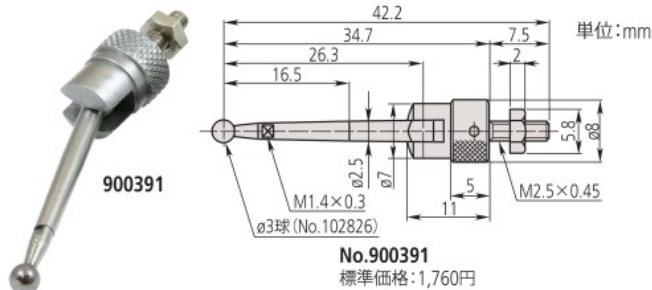


測定子先端部は交換可能です。
交換可能な測定子(オプション)
先端球 ϕ 1:No.102824
先端球 ϕ 2:No.102825
先端球 ϕ 3:No.102826(標準付属品)

*レバー部のたわみの影響による指示値のばらつきを抑えるため、基点合わせの時と同じ姿勢、同じ条件で測定してください。測定子はワークに静かに接触させてください。また、できるだけ測定力の低いダイヤルゲージをご使用ください。

ローラ測定子

ワークを移動させながら測定する場合に便利です。
ワークを横から滑り込ませる場合にも便利です。

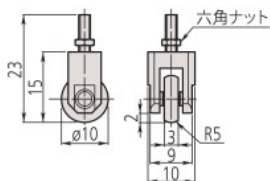

単位:mm
ローラ部材質:焼入れ鋼
ローラの振れ:10 μ m以下


*本仕様でないローラ径をご要望の方は、お問い合わせください。
*ローラの振れが5 μ mの高精度タイプもあります。(特別注文品)

901954


No.901954
標準価格:5,130円

超硬ナイフエッジ測定子

細溝径の測定などに便利です。

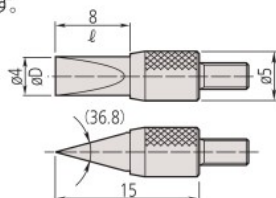

単位:mm
材質:超硬

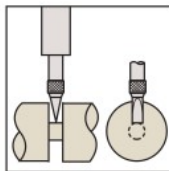

No.120067 ※ ϕ D: ϕ 0.5~、 ℓ :5~40、角度20°以上の仕様でのご要望に
標準価格:15,500円 関してはお問い合わせください。

ご注意:超硬ナイフエッジ測定子を使用してステムとの直角度、基準面との平行度および測定子の方向が必要な場合は、ダイヤルゲージなどを含めた調整が必要となります。特別注文品としてご相談ください。

替測定子セット

数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。
ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。

パーツNo.	品名
131365	ϕ 5フラット測定子
101117	ϕ 10フラット測定子
101121	ニードル測定子
101119	ワンガタ測定子
101118	シェル測定子(R2.5 \times 10)
101387	シェル測定子(R2.5 \times 20)
セット・コードNo.	7822
標準価格	4,620円



ご注意:フラット測定子を使用して、ステムとの直角度、基準面との平行度が必要な場合は、ダイヤルゲージなどを含めた調整が必要となります。特別注文品としてご相談ください。

(仕様、価格、デザイン(外觀)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)