


# レーザスキャンマイクロメータ

●非接触・高速・高精度測定を実現

## 544シリーズ レーザスキャンマイクロメータ (測定部) アクセサリ(オプション)

### エアブローカバー

- 受発光窓に煙や埃が付着する場合、受発光部に取り付けられたエア吹出し口から清浄なエアを吹出すことにより、受発光窓の汚れを防止します。

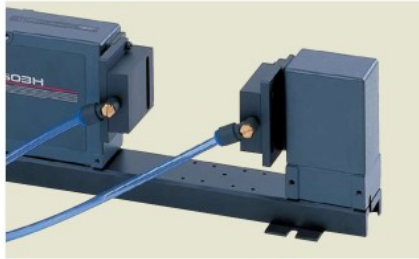


### 仕様

空気供給部	エアブローカバー	対象機種
No.957608	No.02AGD220	LSM-500S
	No.02AGD230	LSM-501S
	No.02AGD240	LSM-503S
	No.02AGD250	LSM-506S
	No.02AGD260	LSM-512S

※エアブローカバーには、長さ5 mのエアーチューブ(外径φ6 mm)が付属します。

### 信号延長ケーブル 中継延長ケーブル

- 測定部と表示部を遠く離して使用するとき(信号延長ケーブル)や、受発光部を離して使用するとき(中継延長ケーブル)に、継ぎ足して使用するケーブルです。

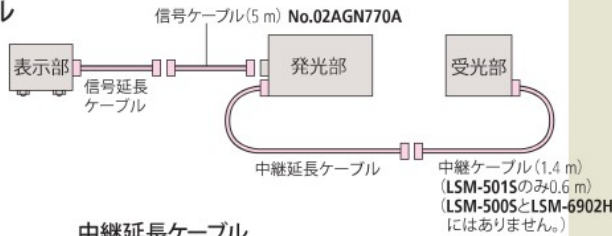

### 仕様

#### 信号延長ケーブル

パーツNo.	ケーブル長さ
02AGN780A	5 m
02AGN780B	10 m
02AGN780C	15 m
02AGN780D	20 m

#### 中継延長ケーブル

パーツNo.	ケーブル長さ
02AGC150A	1 m
02AGC150B	3 m
02AGC150C	5 m

※LSM-500S、LSM-501Sの信号ケーブルと信号延長ケーブルの合計の長さは最長20 mまでとなります。

※LSM-503S、LSM-506S、LSM-512S、LSM-516Sの信号ケーブルと信号延長ケーブルの計の長さは最長30 mまでとなります。

※中継延長ケーブルの長さは最長5 mまでとなります。

※信号ケーブル、信号延長ケーブル、中継ケーブル、中継延長ケーブルの合計の長さは、最長32 mまでとなります。

※LSM-6902Hには使用できません。

## 544シリーズ レーザスキャンマイクロメータ (表示部) アクセサリ(オプション)

### サーマルプリンタ DPU-414

- 測定値などの結果を印字することができます。



### 仕様

パーツNo.	02AGD600A
印字方式	感熱シリアルドット方式
印字桁数	40桁(普通文字)
文字構成	9×8ドットマトリックス
印字方向	双方向ロジカルシーク
インターフェイス	RS-232C
電源	100 V, 50/60 Hz (ACアダプタ)
標準付属品	プリンタケーブル2 m (02AGD620A)、記録紙1巻、ACアダプタ
記録紙(オプション)	パーツNo.223663(10巻入り)

### フットスイッチ



- パーツNo.937179T
- LSM-6200, LSM-6902H, LSM-9506用

## LSM-6200, LSM-6902H用インターフェイス アクセサリ(オプション)

### BCD インターフェイス

- 測定値をBCD出力(7桁)またはHEX出力します。
- データ論理を切り替えることができます。
- 入出力回路はアイソレートされています。
- LSM-6200, LSM-6902Hに使用できます。



### 仕様

パーツNo.	02AGC910
標準価格	48,000円
標準付属品	第一電子工業製コネクタ57-30360 (No.214188)

(仕様、価格、デザイン(外觀)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)