



乾式で押し出し成型セメント、ブロック、重量・化粧ブロックの穴あけが可能に。

<p>適合材</p> <ul style="list-style-type: none"> ブロック 押し出し成型セメント 陶管 塩ビ管 <p>穿孔可能材</p> <ul style="list-style-type: none"> ヒューム管 人造大理石 窯業系サイディングボード F R P モルタル アスファルト 		<p>適合電動機</p> <p>電気ドリル</p>
---	--	---------------------------

	<p>刃先径：Φ25～45mm</p> <p>センターピン セット標準付属</p> <p>カッター</p> <p>有効長：150mm(カッター長180mm)</p>	<p>Sシャンク ストレート (チャックサイズ：10mm)</p> <p>Sシャンク SDSプラス</p>	<p>オプション</p> <p>Xシャンク SDS-max 回転モード Φ50～310用</p> <p>Xシャンク SDS-プラス Φ50～310用</p> <p>Lシャンク ストレート (チャックサイズ：10mm) Φ50～80用</p>
	<p>刃先径：Φ50～220mm</p> <p>センターピン セット標準付属</p> <p>カッター</p> <p>有効長：150mm(カッター長180mm)</p>	<p>Lシャンク ストレート (チャックサイズ：13mm)</p> <p>Lシャンク SDSプラス</p>	

特長

- 乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。
- ブロック塀(鉄筋φ10迄)穴あけが可能。
- 超硬付センターピンにより位置決めが確実。
- カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

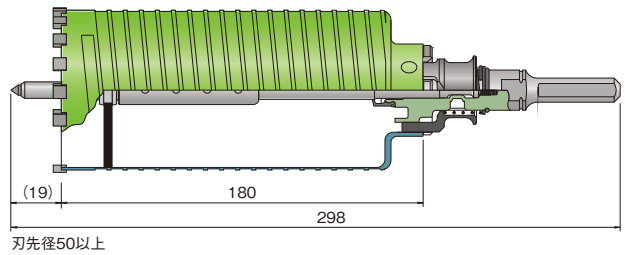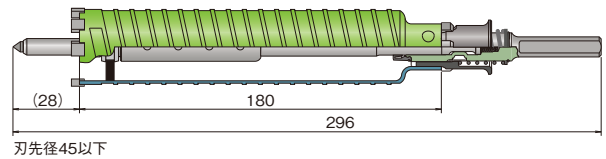

▲押し出し成型セメント

ご使用上の注意

- 鉄筋コンクリートへの乾式穴あけには、弊社「ドライモンドコアドリル(11ページ)」をご使用ください。
- 硬質タイル等の難削材、太径鉄筋(13mm以上)等には、弊社湿式「ウェットモンドコアドリル(41ページ)」をご使用ください。
- 中空ブロックの穴あけ等で、傾斜穴になるような場合はセンタードリル(PCHWCD250)をご使用ください。
- 位置決め後は、必ずセンターピンを外してご使用ください。
- ◆ ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは150ページを参照ください。