


## シンブル Thimble, Heavy type

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)


品番	D	L	A	B	使用ロー径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
KS-2	5	12	2.5	4.5	2	4	420	20	410
KS-3	10	19	3.5	6	3	16	540	20	411
KS-4	13	27	5	8.5	4	24	580	20	412
KS-6	16	27	6	9	6	37	640	20	413
KS-8	24	43	8	10	8	51	870	20	414
KS-10	28	50	10	13	10	104	1,350	10	415
KS-12	34	62	12	16	12	178	1,760	10	996
KS-14	37	74	14	17	14	216	2,070	10	1048
KS-16	44	81	16	20	16	302	4,200	5	1049

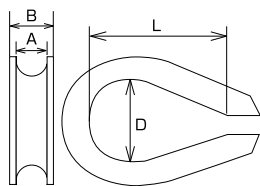

## ライトシンブル Thimble, Light type

材質：ステンレス SUS304・SUS316 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	A	B	使用ロー径	weight (g)	SUS304		SUS316		入数
							価格(円)/個	コードNo.	価格(円)/個	コードNo.	
KR-2	8	17	2.5	4	2	1	90	416	140	2315	20
KR-3	9	17	3.5	5	3	2	100	417	150	2316	20
KR-4	10	19	4.5	6	4	3	110	418	170	2317	20
KR-5	13	21	5.5	7	5	4	130	419	200	2318	20
KR-6	15	25	7	9	6	7	150	420	230	2319	20
KR-8	20	35	9	12	8	19	200	421	300	2320	20
KR-10	25	42	12	15	10	27	300	422	450	2321	20

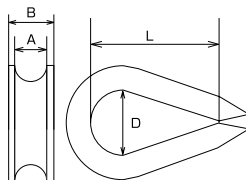


## 板シンブル Thimble Sheet type

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	A	B	使用ロー径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
KRN-2.5	8	16	3.5	5	2.5	2	100	20	1097
KRN-3	9.5	18	4.5	6	3	3	110	20	1098
KRN-4	11.5	23.5	4.5	6.5	4	5	132	20	1099
KRN-6	17.5	33.5	8	10.5	6	13	180	20	1100
KRN-8-10	20	42	12	15	8~10	32	350	20	1101
KRN-12-14	24.5	53	15	19	12~14	69	690	20	1102

KRN-2は廃番になりました。同等品はライトシンブルKR-2となります。

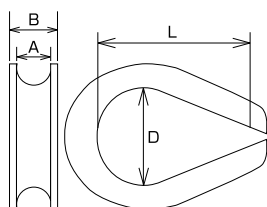


## 豆シンブル “MAME” Thimble

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	A	B	使用ロー径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
KM-5	11	17	5.5	7	5	3	140	20	423
KM-6	12	20	7	8.5	6	5	170	20	424
KM-7	15	28	7	10	7	11	200	20	425

KM-4は廃番になりました。同等品はライトシンブルKR-4となります。

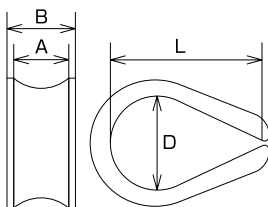

## ロープコース Rope Course

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	A	B	使用ロー径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
RKC-16	30	50	17	21	16	48	700	20	2099

シンブルはフック、リング、シャックル、その他金具を接続する場合、摩耗からロープを保護します。

価格には消費税は含まれておりません。