


透過照明ライン型 〈Backlighting Line Type〉

高輝度 超高輝度 LED 赤外 LED 可 自然空冷

TA SERIES

高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。発光幅は15mm、長さは100mm～2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。

- 用途 ● ラインセンサーカメラ用照明 ● 長尺ものやシート状製品の検査照明 など

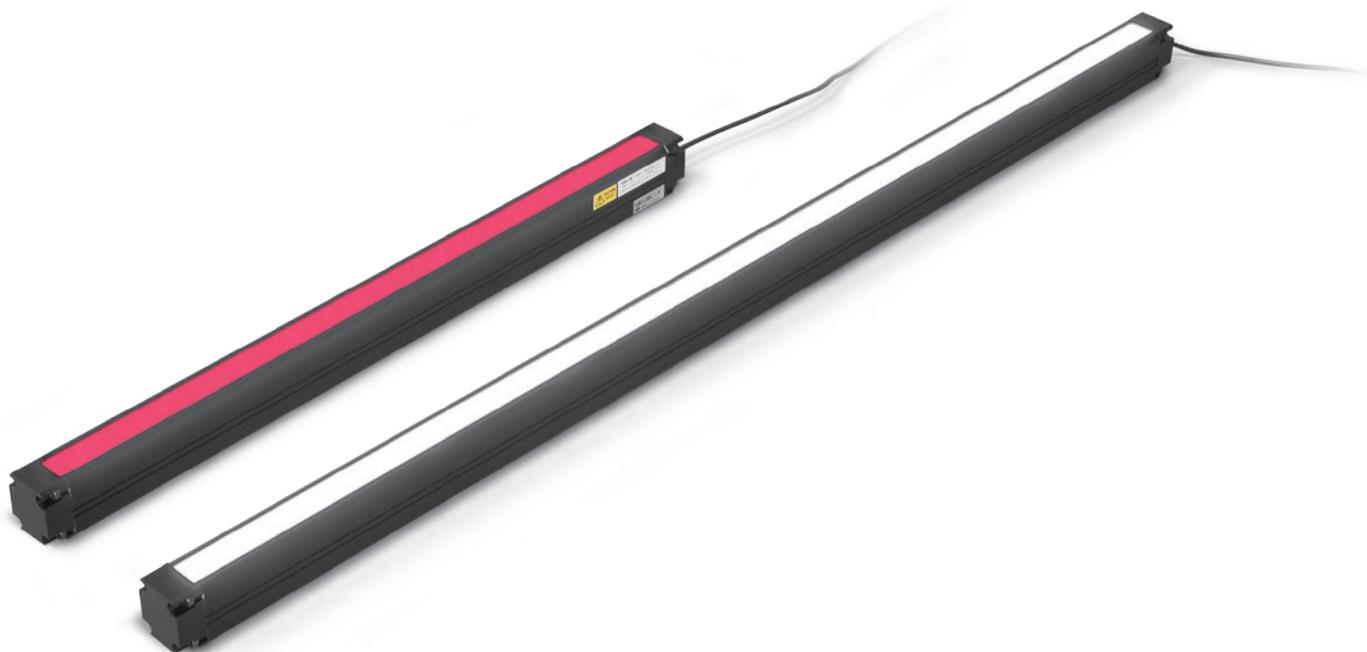

特長

- **最長2000mmまで20種類をラインナップ**
発光部の長さは100mm～2000mmまで100mm刻みで用意しています。さまざまな用途に容易に対応できます。
- **少ない素子数で高輝度発光を実現**
新設計の光学系と超高輝度LEDを採用することにより、少ない素子数の省電力設計で十分な高輝度発光を実現しています。
- **長時間の連続点灯も可能な自然空冷式**
放熱効果の高い筐体を採用し、発熱を最小限に抑えているため、ファンなどの強制空冷は不要。長時間の連続点灯も問題ありません。
- **防湿対策などにも対応可能**
オプションで、湿気、腐食性ガス、硫化対策なども承っております。

防湿対策などにも対応可能

湿気や腐食ガス・硫化ガスなど、雰囲気や環境がよくないところでもお使いいただける **LED基板コーティング仕様**の製品も承っております。

直接照射照明

透過照明

間接照射照明

ドーム照明

同軸照明

RGB3色照明

赤外/紫外照明

スポット照明

ファイバー照明

LED照明用電源

オプション

諸特性等