

画像処理用 LED 照明用 (拡散板・偏光フィルター・照明ホルダー)


拡散板

NA/NAR/NAR-FA SERIES

- 照明の前面や内側に取付けます。透過度 80%・拡散度 20%の亚克力板です。
- 均一光、写り込み防止に効果があります。

	直接照射バー型用			直接照射リング型用		直接照射フラットリング型用	
型式例	NA-2710	NA-5027	NA-30027	NAR-40	NAR-140	NAR-FA50	NAR-FA220
	NA-5015	NA-7227	NA-40027	NAR-50	NAR-180	NAR-FA70	
	NA-8415	NA-10027	⋮	NAR-70	NAR-220	NAR-FA90	
	NA-13215	NA-14627	⋮	NAR-90	NAR-250	NAR-FA110	
	NA-26015	NA-20027	⋮	NAR-110	NAR-290	NAR-FA140	

照明各型式に合わせた用意があります。
透過度 50%・拡散度 50%の亚克力板も用意しています。型式の最後に「-50」を付けてください(例: NA-2710-50)。

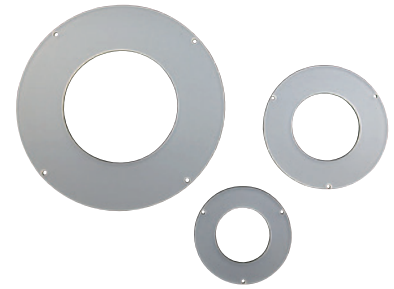

拡散リング

NR-LA/NR-UA SERIES

- 照明の内側に取付けます。
- 均一照射、写り込み防止に効果があります。

	ローアングルリング型用			水平照射リング型用	
型式例	NR-LA74N	NR-LA140	NR-LA220	NR-UA75	NR-UA152
	NR-LA100	NR-LA180		NR-UA96	NR-UA206
	NR-LA120N	NR-LA200		NR-UA122	




偏光フィルター

HN/HNR/HNR-FA SERIES

- 照明の前面に取付けます。
- カメラ側にも偏光フィルターを取付けることで、画像上の照明写り込みを除去します。

	直接照射バー型用			直接照射リング型用		直接照射フラットリング型用	
型式例	HN-2710	HN-5027	HN-30027	HNR-40	HNR-140	HNR-FA50	HNR-FA220
	HN-5015	HN-7227	HN-40027	HNR-50	HNR-180	HNR-FA70	
	HN-8415	HN-10027	⋮	HNR-70	HNR-220	HNR-FA90	
	HN-13215	HN-14627	⋮	HNR-90	HNR-250	HNR-FA110	
	HN-26015	HN-20027	⋮	HNR-110	HNR-290	HNR-FA140	

照明各型式に合わせた用意があります。

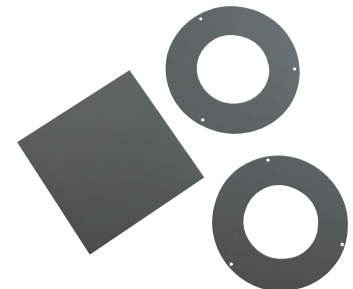

ライトコントロールフィルム

LN SERIES

- 光の拡散やまわり込みをおさえ、平行光成分をあげる効果があります。

	透過照明用		同軸透射照明用		
型式例	LN-TD5050	LN-TDC1018	LN-FV20	LN-FV70	LN-FV180
	LN-TD7075	LN-TDC2020	LN-FV40	LN-FV100	
	LN-TDC1012	⋮	LN-FV50	LN-FV130	

照明各型式に合わせた用意があります。

直接照射照明

透過照明

間接照射照明

ドーム照明

同軸照明

RGB3色照明

赤外・紫外照明

スポット照明

ファイバー照明

LED照明用電源

オプション

諸特性等