



奥バルブ

ニトリルゴム
鋼鉄フッ素ゴム
真鍮・ステンレス

 
油



空気

ソケット・プラグ


ソケット



真鍮		ステンレス (SUS304)		鋼鉄 (亜鉛メッキ)		接続形状	寸法 (mm)								
品番	重量(g)	品番	重量(g)	品番	重量(g)		T	L	φD	H					
SPEタイプへの移行の為、 生産終了しました。 SPEタイプを御参照下さい。 P.31~32						※ CSP01S	79	Rc $\frac{1}{8}$ "	48	24	二面14/φ18				
						CSP02S	128	Rc $\frac{1}{4}$ "	58	28	二面19/φ22				
						CSP03S	195	Rc $\frac{3}{8}$ "	65	35	二面21/φ25				
						CSP04S	400	Rc $\frac{1}{2}$ "	72	45	二面29/φ35				
						CSP06S	670	Rc $\frac{3}{4}$ "	88	55	二面35/φ41				
						CSP08S	1000	Rc1"	102	65	二面41/φ48				
						CSP10S2	1717	CSP10S3	1603	※ CSP10S	1603	Rc1 $\frac{1}{4}$ "	115	77.5	二面54/φ59
						CSP12S2	2526	CSP12S3	2361	※ CSP12S	2361	Rc1 $\frac{1}{2}$ "	124	87.5	二面63/φ69
CSP16S2	3956	CSP16S3	3752	※ CSP16S	3752	Rc2"	132	109	二面77/φ86						

※印は受注生産になります。

プラグ

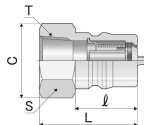

真鍮		ステンレス (SUS304)		鋼鉄 (亜鉛メッキ)		接続形状	寸法 (mm)									
品番	重量(g)	品番	重量(g)	品番	重量(g)		T	L	S	C	φ					
SPEタイプへの移行の為、 生産終了しました。 SPEタイプを御参照下さい。 P.31~32						※ CSP01P	18	Rc $\frac{1}{8}$ "	29	14	16	19				
						CSP02P	33	Rc $\frac{1}{4}$ "	36	17	19.5	22				
						CSP03P	58	Rc $\frac{3}{8}$ "	40	21	24	25				
						CSP04P	116	Rc $\frac{1}{2}$ "	44	29	33	28				
						CSP06P	203	Rc $\frac{3}{4}$ "	52	35	40	36				
						CSP08P	341	Rc1"	62	41	47	40				
						CSP10P2	664	CSP10P3	612	※ CSP10P	612	Rc1 $\frac{1}{4}$ "	70	54	62	45
						CSP12P2	996	CSP12P3	878	※ CSP12P	878	Rc1 $\frac{1}{2}$ "	75	65	75	49
CSP16P2	1638	CSP16P3	1572	※ CSP16P	1572	Rc2"	80		二面77/φ84	52						

※印は受注生産になります。

*ご使用前に、クイックカップリングの取扱上の注意を必ずお読み下さい。