
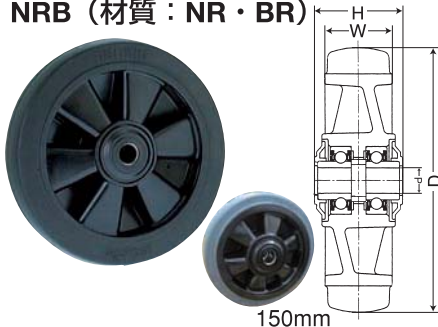
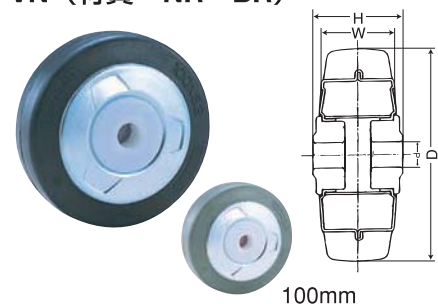
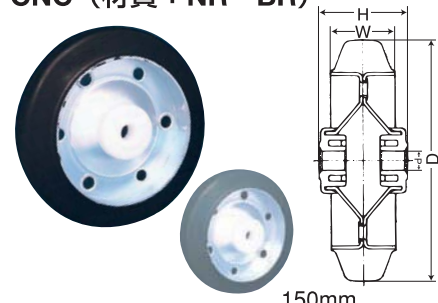


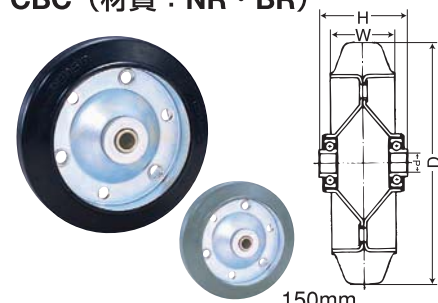

車輪

NRB/VN/CNC/CBC

製品	品番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm	
NRB (材質: NR・BR) 	NRB-125	150	125	32	注 $\frac{42}{56}$	12	STC・SKC SKC-T・STL STM (125mmのみ) 20 シリーズ 30 シリーズ STLS・SKLS
	NRB-150	160	150	32	注 $\frac{42}{56}$	12	
ナイロンホイール ゴム車輪 ラジアルベアリング使用 耐寒グリス入 注 42 (STL・STLS・20 シリーズ用) 56 (STC・SKC・SKC-T・STM・30 シリーズ用) 20・30 シリーズはグレーゴム車輪							
VN (材質: NR・BR) 	VN-100	120	100	32	42	12	STC・SKC SSC UTC・UKC STC・SKC
	VN-100 グレー	120	100	32	42	12	
鋼板ホイール ゴム車輪 ポリアセタール軸受使用							
CNC (材質: NR・BR) 	CNC-125	150	125	38	55	12	STC・SKC SKC-T・SSC・SPC UTC・UKC
	CNC-150	160	150	40	55	12	
	CNC-125 グレー	150	125	38	55	12	STC・SKC SKC-T
	CNC-150 グレー	160	150	40	55	12	
鋼板ホイール ゴム車輪 ポリアセタール軸受使用 耐寒グリス入 特注でハードゴム車輪 (CNCH) も出来ます。							
CBC (材質: NR・BR) 	CBC-125	150	125	38	55	12	STC・SKC SKC-T・SSC・SPC UTC・UKC
	CBC-150	160	150	40	55	12	
	CBC-125 グレー	150	125	38	55	12	STC・SKC SKC-T
	CBC-150 グレー	160	150	40	55	12	
鋼板ホイール ゴム車輪 コマーシャルベアリング使用 耐寒グリス入 特注でハードゴム車輪 (CBCH) も出来ます。							

車輪形状はサイズによって多少異なります。