

▶▶ STM 自在 W-3ストッパー 75-200mm / W-3ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。





STM-100 VS W-3



STM-130 VS W-3



STM-150 VU W-3

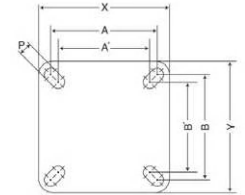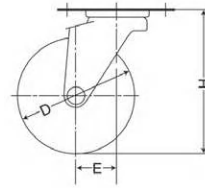

品番			車輪種類	許容荷重		始動力 daN	旋回 始動力 daN	車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm	自重 g
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf											
STM-75	VA	W-3	ゴム(B入)	800	82	8.64	33.60	75	32	100	63×63	81×81	9.5	28	(R89)	595
	VU		ウレタン(B入)	1200	122	11.52	36.00									820
	MBC		モノマーキャストナイロン(B入)	1200	122	7.20	18.00									705
STM-100	VS	W-3	ゴム(B入)	1200	122	10.80	50.40	100	32	144	73×73 (70×70)	95×95	10.5	35	(R115)	1260
	VU		ウレタン(B入)	1700	173	12.24	51.00									1360
	PH		フェノール	1800	184	7.56	27.00									1120
	MBC		モノマーキャストナイロン(B入)	1800	184	7.56	27.00									1300
STM-130	VS	W-3	ゴム(B入)	1800	184	10.80	72.90	130	38	177	82×82 (79×79)	105×105	11.0	40	(R130)	2260
	VU		ウレタン(B入)	2600	265	15.60	62.40									2480
	NHB		耐熱強化プラスチック(B入)	2700	275	8.10	40.50									2060
	VUB		ウレタン(B入)	1600	163	15.60	62.40									1900
	MBC		モノマーキャストナイロン(B入)	2700	275	8.10	40.50									2190
STM-150	VS	W-3	ゴム(B入)	2000	204	12.00	81.00	150	42	198	93×93 (87×87)	120×120	11.0	45	(R130)	2650
	VU		ウレタン(B入)	3000	306	18.00	72.00									2900
	NHB		耐熱強化プラスチック(B入)	3000	306	9.00	45.00									2440
	VUN		ウレタン(B入)	1600	163	14.40	43.20									2200
	MBC		モノマーキャストナイロン(B入)	3000	306	9.00	45.00									2580
	PSB		スーパーエンブラ(B入)	3000	306	9.00	45.00									2350
STM-200	VS	W-3	ゴム(B入)	2500	255	15.00	75.00	200	45	250	115×115 (105×105)	140×140	11.0	58	(R163)	4380
	VU		ウレタン(B入)	3700	377	22.20	77.70									4900
	MBC		モノマーキャストナイロン(B入)	4000	408	12.00	60.00									4320

- 金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
- W-3ストッパーは標準は右付です(W-3R)。
- 100mm、130mm、150mmは左付もできます(W-3L)。
- (B入)はベアリング入り車輪です。
- 始動力、旋回始動力についてはP7をご参照ください。
- オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。



VS(100mm)



VS



VU



MBC



PSB