


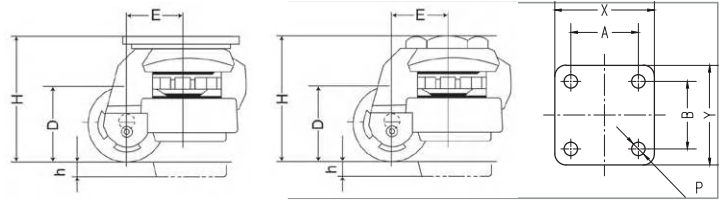




 
 

 


GD-100 F

GDN-80 S









 


▶▶ プレート仕様 自在 50-97mm

品番	車輪種類	許容荷重 	車輪径 	車輪幅 	取付高 	取付ピッチ 	プレートサイズ 	取付穴径 	偏心 	旋回半径 	アジャスター 調節量 hmm	アジャスター ベース径 mm
型式-車輪径		N kgf	Dmm	Wmm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm	Emm	Rmm		
GDN-60F	ナイロン	1250 127	50	25	82	58×58	73×73	6.5	36	(R65)	10	43
GDN-80F	ナイロン	2500 255	63	28	102	70×70	90×90	9.0	46	(R81)	15	51
GD-100F	ナイロン	3750 383	75	30	120	70×70	95×95	11.0	53	(R95)	12	70
GD-120F	ナイロン	5000 510	75	30	120	70×70	95×95	11.0	52	(R95)	12	70
GD-150F	モノマーキャストینگナイロン	7500 765	97	52	131	70×70	100×100	13.0	69	(R123)	15	64

・プレート型の“F”タイプには取付用ボルト・ナットが1セット標準で付いています。

▶▶ ねじ込み仕様 自在 42-75mm

品番	車輪種類	許容荷重 	車輪径 	車輪幅 	取付高 	ステム径 	ステム長 	取付ナット部 	偏心 	旋回半径 	取付ボルト 内径 mm	アジャスター 調節量 hmm	アジャスター ベース径 mm
型式-車輪径		N kgf	Dmm	Wmm	Hmm	T	mm	対辺 mm	Emm	Rmm			
GDN-40S	ナイロン	250 26	42	20	71	M8×P1.25	10	40	30	(R65)	4	10	37
GDN-60S	ナイロン	1250 127	50	25	82	M12×P1.75	18	46	36	(R81)	6	10	43
GDN-80S	ナイロン	2500 255	63	28	103	M12×P1.75	18	65	46	(R95)	6	15	51
GD-100S	ナイロン	3750 383	75	30	120	ⓂM16×P2.0	24	65	53	(R95)	8	12	70
GD-120S	ナイロン	5000 510	75	30	120	ⓂM16×P2.0	24	65	52	(R123)	8	12	70

・ネジ込み型の“S”タイプには専用ステムとナットが1セット標準で付いています。

・Ⓜ M20×P2.5の取付ステムも製作可能です。(形状が多少異なります)

★特徴

- ・試験機器や測定器、大小の展示物など多目的にお使い頂けるアジャスター付きキャスターです。
- ・製品の移動もラクラク、レベル調整もカンタンにできます。レベル調整の工具は一切不要です。
- ・GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。
- ・GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。