



▶▶ SU-STC 自在 65-200mm



SU-STC-100 TN



SU-STC-125 NB

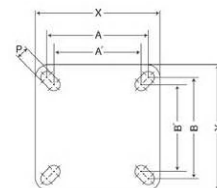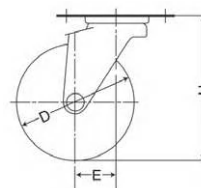

品番	車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径	
		N	kgf											daN
SU-STC-65	EM	ゴム	500	51	10.50	22.50	65	25	85	55×42	70×58	8.8	25	(R60)
	TP	エラストマー	500	51	6.00	18.00		27						
	NM	ナイロン・白	700	71	7.35	14.70		25						
	GNU	ウレタン	700	71	10.50	16.80		25						
SU-STC-75	EM	ゴム	600	61	12.60	27.00	75	25	93	55×42	70×58	8.8	25	(R65)
	TP	エラストマー	500	51	9.90	28.80		27						
	NM	ナイロン・白	800	82	8.40	16.80		25						
	GNU	ウレタン	800	82	12.00	19.20		27						
SU-STC-100	SUN	ゴム	1200	122	21.60	50.40	100	32	130	71×71 (68×68)	90×90	10.5	30	(R84)
	TN	エラストマー	1000	102	18.00	42.00		32						
	TR	エラストマー(B入)	1000	102	12.00	42.00		32						
	NH	ナイロン・白	1200	122	9.00	25.20		32						
	GNU	ウレタン(B入)	1200	122	7.92	28.80		30						
	NB	ナイロン・白(B入)	1200	122	5.40	25.20		29						
	PH▲	フェノール	1200	122	5.40	25.20		32						
	MSC	モノマーキャストینگナイロン(B入)	1200	122	5.40	25.20		34						
SU-STC-125	SUN	ゴム	1500	153	18.00	60.75	125	38	165	80×80 (75×75)	102×102	11.0	35	(R101)
	SUB	ゴム(B入)	1500	153	9.00	60.75		38						
	NRN	ゴム・グレー	1500	153	6.75	60.75		32						
	GNU	ウレタン(B入)	1500	153	6.75	36.00		30						
	NB	ナイロン・白(B入)	1500	153	4.50	31.50		35						
	MSC	モノマーキャストینگナイロン(B入)	1500	153	4.50	31.50		40						
SU-STC-150	SUN	ゴム	1600	163	19.20	64.80	150	42	190	80×80 (75×75)	102×102	11.0	40	(R119)
	SUB	ゴム(B入)	1600	163	9.60	64.80		42						
	GNU	ウレタン(B入)	1600	163	7.20	38.40		35						
	NB	ナイロン・白(B入)	1600	163	4.80	33.60		35						
	PSN	スーパーエンブラ	1600	163	15.36	33.60		42						
	NHN▲	耐熱強化プラスチック	1600	163	15.36	33.60		42						
	MSC	モノマーキャストینگナイロン(B入)	1600	163	15.36	33.60		42						
SU-STC-200	SUN	ゴム	2500	255	26.25	75.00	200	42	250	115×115 (105×105)	140×140	11.0	58	(R164)
	NH	ナイロン・白	2500	255	18.75	52.50		45						
	MSC	モノマーキャストینگナイロン(B入)	2500	255	18.75	52.50		45						

▲受注生産品

- ・SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。
- ・始動力・旋回始動力についてはP.7をご参照ください。



SUN



NRNグレー



SU-NB



SU-GNU



TR