


▶▶ SU-STC 自在 S-12・S-2ストッパー 65-200mm/S-12、S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。



SU-STC-75 TP S-12

SU-STC-75 NM S-12

SU-STC-100 GNU S-2

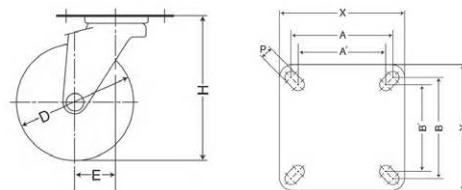

品番			車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf										
SU-STC-65	EM	S-12	ゴム	500	51	10.50	22.50	65	25	85	55×42	70×58	8.8	25	(R97)
	TP		エラストマー	500	51	6.00	18.00		27						
	NM		ナイロン・白	700	71	7.35	14.70		25						
	GNU		ウレタン	700	71	10.50	16.80		25						
SU-STC-75	EM	S-12	ゴム	600	61	12.60	27.00	75	25	93	55×42	70×58	8.8	25	(R97)
	TP		エラストマー	500	51	9.90	28.80		27						
	NM		ナイロン・白	800	82	8.40	16.80		25						
	GNU		ウレタン	800	82	12.00	19.20		27						
SU-STC-100	SUN	S-2	ゴム	1200	122	21.60	50.40	100	32	130	71×71 (68×68)	90×90	10.5	30	(R102)
	TN		エラストマー	1000	102	18.00	42.00		32						
	TR		エラストマー(B入り)	1000	102	12.00	42.00		32						
	NH		ナイロン・白	1200	122	9.90	25.20		32						
	GNU		ウレタン(B入り)	1200	122	7.92	28.80		30						
	NB		ナイロン・白(B入り)	1200	122	5.40	25.20		29						
	PH▲		フェノール	1200	122	5.40	25.20		32						
	MSC		モノマーキャストナイロン(B入り)	1200	122	5.40	25.20		34						
SU-STC-125	SUN	S-2	ゴム	1500	153	18.00	60.75	125	38	165	80×80 (75×75)	102×102	11.0	35	(R123)
	SUB		ゴム(B入り)	1500	153	9.00	60.75		38						
	NRN		ゴム・グレー	1500	153	6.75	60.75		32						
	GNU		ウレタン(B入り)	1500	153	6.75	36.00		30						
	NB		ナイロン・白(B入り)	1500	153	4.50	31.50		35						
	MSC		モノマーキャストナイロン(B入り)	1500	153	4.50	31.50		40						
SU-STC-150	SUN	S-2	ゴム	1600	163	19.20	64.80	150	42	190	80×80 (75×75)	102×102	11.0	40	(R127)
	SUB		ゴム(B入り)	1600	163	9.60	64.80		42						
	GNU		ウレタン(B入り)	1600	163	7.20	38.40		35						
	NB		ナイロン・白(B入り)	1600	163	4.80	33.60		35						
	PSN		スーパーエンブラ	1600	163	15.36	33.60		42						
	NHN▲		耐熱強化プラスチック	1600	163	15.36	33.60		42						
	MSC		モノマーキャストナイロン(B入り)	1600	163	15.3	33.60		42						

▲受注生産品

- ・SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。



EM (65mm)



SUN



SU-NB



SU-GNU



TR

ステンレスキャスター