

TM series RoHS対応



nansin



TM-100 TP



TM-100 UM

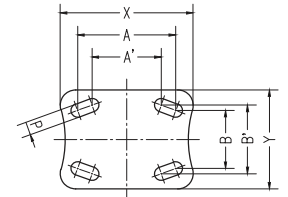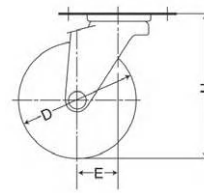

TM 自在 65-150mm

品番	車輪種類	許容荷重		始動力 daN	旋回 始動力 daN	車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm
		N	kgf										
TM-65	TP	エラストマー	500 51	6.00	18.00	65	27	85	55×42 (54×44)	70×58	8.8	25	(R60)
	EM	ゴム	500 51	10.50	22.50		25						
	NM	ナイロン・白	700 71	7.35	14.70		25						
	GNU	ウレタン	700 71	10.20	16.80		26						
TM-75	MM	ゴム・グレー	550 56	12.38	24.75	75	20	93	55×42 (54×44)	70×58	8.8	25	(R70)
	NRC	ゴム・グレー(B入り)	600 61	3.60	34.20		27						
	NTB	ウレタン(B入り)	600 61	7.20	14.40		27						
	TP	エラストマー	500 51	9.90	28.80		27						
	EM	ゴム	600 61	12.60	27.00		25						
	NM▲	ナイロン・白	800 82	6.83	13.65		25						
	GNU	ウレタン	800 82	12.00	19.20		27						
TM-100	MM	ゴム・グレー	600 61	13.50	27.00	102	22	123	55×42 (54×44)	70×58	8.8	32	(R87)
	RL	ゴム	650 66	13.65	29.25	25							
	NRC	ゴム・グレー(B入り)	700 71	3.60	16.20	27							
	NM※	ナイロン・白	650 66	6.83	13.65	25							
	UM	ウレタン	700 71	9.45	16.80	25							
	NTB	ウレタン(B入り)	700 71	8.40	16.80	27							
	TP	エラストマー	600 61	10.80	25.20	27							
	TB	エラストマー(B入り)	600 61	7.20	25.20	27							
TM-125	MM	ゴム・グレー	900 92	20.25	40.50	126	25	158	74×50	91×69	8.1	45	(R111)
	VM	ゴム	1000 102	12.00	45.00	125	31						
	BM	ゴム・グレー(B入り)	1000 102	19.50	45.00	126	25						
	NM※	ナイロン・白	1000 102	9.00	21.00	125	25						
	UM	ウレタン	1000 102	12.00	24.00	125	25						
TM-150	MM	ゴム・グレー(B入り)	1000 102	18.00	45.00	150	28	183	85×56	107×80	8.1	45	(R123)

- ※ロット生産品 ▲受注生産品
 ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。
 ・金具はクロームメッキ仕上げです。
 ・TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
 ・(B入)はベアリング入り車輪です。



NRC



BM



UM



TP



TB