




GM-100 TP S-2



GM-100 NTB S-2

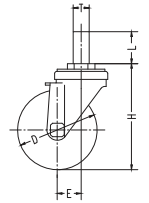

▶▶ GM 自在 S-1・S-2ストッパー 75-150mm / S-1・S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

品番			車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スバナ (オプション)	
型式	車輪径	車輪		N	kgf												daN
GM-75	MM	S-2	ゴム・グレー	550	56	12.38	24.75	75	20	99mm (φ18, φ22)	50	19	25	(R82)	B		
	NRC		ゴム・グレー(B入)	600	61	3.60	34.20	75	27								
	NTB		ウレタン(B入)	600	61	7.20	14.40	75	27								
	TP	S-1	エラストマー	500	51	9.90	28.80	75	27							101mm (φ28, φ34)	
	EM		ゴム	600	61	12.60	27.00	75	25								
	NM▲		ナイロン・白	800	82	6.83	13.65	75	25								
GM-100	MM	S-2	ゴム・グレー	600	61	13.50	27.00	100	22	下記表参照	22 (18)▲ (28)▲ (34)▲	50	19	32	(R88)		B
	RL		ゴム	650	66	13.65	29.25	100	25								
	NRC		ゴム・グレー(B入)	700	71	3.60	16.20	100	27								
	NM		ナイロン・白	650	66	6.83	13.65	100	25								
	UM		ウレタン	700	71	9.45	16.80	100	25								
	NTB		ウレタン(B入)	700	71	8.40	16.80	100	27								
	TP		エラストマー	600	61	10.80	25.20	100	27								
	TB		エラストマー(B入)	600	61	7.20	25.20	100	27								
GM-125	MM	S-2	ゴム・グレー	900	92	20.25	40.50	126	25	163	60	26	45	(R122)	A		
	BM		ゴム・グレー(B入)	1000	102	19.50	45.00	126	25								
	VM		ゴム	1000	102	12.00	45.00	125	31								
	NM※		ナイロン・白	1000	102	9.00	21.00	125	25								
	UM		ウレタン	1000	102	12.00	24.00	125	25								
GM-150	MM	S-2	ゴム・グレー(B入)	1000	102	18.00	45.00	150	28	187	60	26	45	(R125)	A		

- ▲受注生産品
- ※ロット生産品
- ・金具はクロームメッキ仕上げです。
- ・軸径はゴム外径です。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。

GM-100 取付高さ

ステム径	車輪種類	RL, NRC, NM, UM, NTB, TP, TB	MM
	φ18, φ22		128mm
φ28, φ34		129mm	130mm

■専用スバナ



A (23×26)
B (19×21)



NRC



VM



UM



TP



NTB