


▶▶ 自在/自在ストッパー 50-60mm/SP型は車輪の回転を止めるストッパーです。

品番	車輪種類	許容荷重		車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
		N	kgf	Dmm	W ₁ (W ₂)mm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm	Emm	Rmm
TT-50	ナイロン	800	82	50	44(6)	66				14	(R39)
	SP	800	82								(R54)
TT-60	ナイロン	1000	102	60	48(7)	75				17	(R47)
	SP	1000	102								(R57)

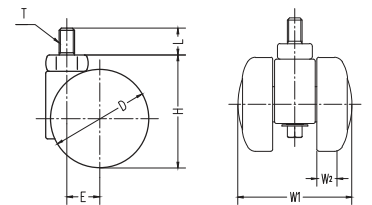

▶▶ 自在/自在ストッパー 50-60mm/SP型は車輪の回転を止めるストッパーです。

品番	車輪種類	許容荷重		車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ オプション
		N	kgf	Dmm	W ₁ (W ₂)mm	Hmm	T	Lmm	対辺 mm	Emm	Rmm	
TS-50	ナイロン	800	82	50	44(6)	58	M8×P1.25 M10×P1.5 M12×P1.25 M12×P1.75 UNC5/16×18山 UNC3/8×16山 UNF1/2×20山	15	17	14	(R39)	D
	SP	800	82								(R54)	
TS-60	ナイロン	1000	102	60	48(7)	66	M8×P1.25 M10×P1.5 M12×P1.25 M12×P1.75 UNC5/16×18山 UNC3/8×16山 UNF1/2×20山	15	17	17	(R47)	D
	SP	1000	102								(R57)	

・本体は亜鉛ダイカスト製クロームメッキ仕上げです。
 ・TS型をご注文の際はネジ寸法を明示ください。

■専用スパナ



デザインキャスター(プレートねじ込み差込み仕様)