




KUDMS/KUDFS プラスティックミニノブ

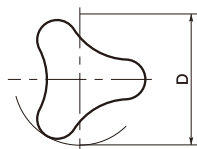

CAD DATA 2D 3D
down load

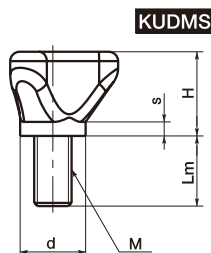

KUDMS

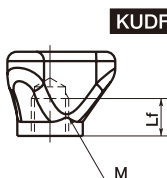

KUDFS

- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかりやすく、操作しやすい形状です。
- ねじは耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- M3からM10まで豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
 - SG —— ダークグレー + シルバークレー
 - BK —— ダークグレー + 黒
 - OR —— ダークグレー + オレンジ
 - BL —— ダークグレー + ブルー
 - YW —— ダークグレー + イエロー
- 材質・仕上げ
 ノブ：ナイロン6
 ねじ：SUS303

KUDMS (おねじ)

| Catalog Number 品番 | D | M | Lm | d | H | s | Mass 質量 (g) |
|----------------------|----|-----|-------------------|------|------|-----|-------------------|
| KUDMS-16-M 3 | 16 | M 3 | 10・16 | 9 | 12.5 | 2 | 9~10 |
| KUDMS-16-M 4 | 16 | M 4 | 10・16 | 9 | 12.5 | 2 | 10~11 |
| KUDMS-16-M 5 | 16 | M 5 | 10・16・20 | 9 | 12.5 | 2 | 11~13 |
| KUDMS-20-M 5 | 20 | M 5 | 10・16・20 | 10 | 14 | 2.5 | 13~14 |
| KUDMS-20-M 6 | 20 | M 6 | 10・16・20・25 | 10 | 14 | 2.5 | 13~16 |
| KUDMS-25-M 5 | 25 | M 5 | 20・25 | 12 | 15.5 | 3 | 15~16 |
| KUDMS-25-M 6 | 25 | M 6 | 16・20・25 | 12 | 15.5 | 3 | 16~17 |
| KUDMS-32-M 6 | 32 | M 6 | 20・25 | 16 | 21 | 4 | 21~22 |
| KUDMS-32-M 8 | 32 | M 8 | 16・20・25 | 16 | 21 | 4 | 34~37 |
| KUDMS-40-M 8 | 40 | M 8 | 16・20・25・30・40・50 | 19.5 | 25 | 4 | 48~59 |
| KUDMS-40-M10 | 40 | M10 | 20・25・30・40・50 | 19.5 | 25 | 4 | 67~82 |

unit:mm

KUDFS (めねじ)

| Catalog Number 品番 | D | M | Lf | d | H | s | Mass 質量 (g) |
|----------------------|----|-----|----|------|------|-----|-------------------|
| KUDFS-16-M 3 | 16 | M 3 | 5 | 9 | 12.5 | 2 | 10 |
| KUDFS-16-M 4 | 16 | M 4 | 5 | 9 | 12.5 | 2 | 10 |
| KUDFS-16-M 5 | 16 | M 5 | 5 | 9 | 12.5 | 2 | 9 |
| KUDFS-20-M 5 | 20 | M 5 | 6 | 10 | 14 | 2.5 | 11 |
| KUDFS-20-M 6 | 20 | M 6 | 6 | 10 | 14 | 2.5 | 10 |
| KUDFS-25-M 5 | 25 | M 5 | 8 | 12 | 15.5 | 3 | 12 |
| KUDFS-25-M 6 | 25 | M 6 | 8 | 12 | 15.5 | 3 | 11 |
| KUDFS-32-M 6 | 32 | M 6 | 8 | 16 | 21 | 4 | 17 |
| KUDFS-32-M 8 | 32 | M 8 | 8 | 16 | 21 | 4 | 25 |
| KUDFS-40-M 8 | 40 | M 8 | 10 | 19.5 | 25 | 4 | 39 |
| KUDFS-40-M10 | 40 | M10 | 10 | 19.5 | 25 | 4 | 49 |

unit:mm