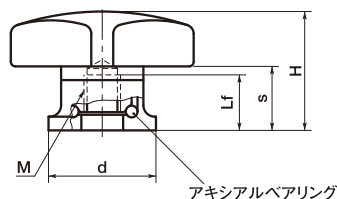
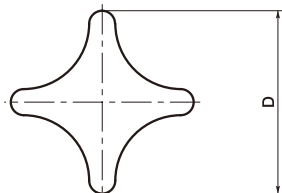


KJB パワー十字ノブ

GN6335.9

CAD DATA
down load

- アキシアルベアリングを内蔵。座面の摩擦を減少させることで通常の2倍の締めつけ力が得られます。
- 力のかかりやすい形状です。
- 材質・仕上げ
ノブ: ナイロン6 (つや消し黒)
ねじ: SUM22L、窒化処理 (黒)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	M	Lf	H	s	d	Mass 質量 (g)
KJB-40-M 6	5,120	40	M 6	14.5	27	15.5	24	40
KJB-50-M 8	5,480	50	M 8	15	34	22.5	25	65
KJB-63-M10	6,480	63	M10	19	41	26.5	30	102
KJB-80-M12	7,620	80	M12	28.5	53	33.5	35	210

ご注文にあたって

14:00当日出荷

直送可能

品番

KJB-40-M6

パワー十字ノブ

D

M

- パワー十字ノブの姉妹品として、プラスチック十字ノブ があります。



プラスティック十字ノブ (P.160~P.161)