



3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

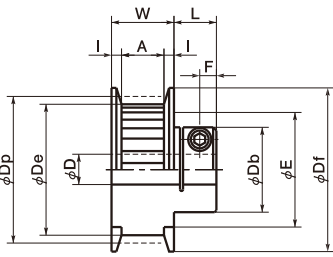

CAD DATA 2D 3D
down load

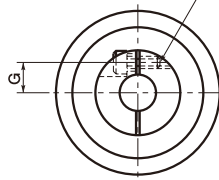

- 歯ピッチ: 3mm。
- BLP: バックラッシュ・レス・プーリーを採用。
1歯あたりのバックラッシュは0です。
- 小型精密機器向けに最適です。
- 100W~1000Wのモータにご使用できます。
- タイミングプーリーの歯数・形状、タイミングベルトの長さなど特殊品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

● 材質・仕上げ

本体: A2017

六角穴付きボルト: SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒)

プーリー

unit : mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Number of Teeth 歯数	Dp	De	Db	E	Df	W	A	I	L	F	G	M	Wrench Torque ねじ締めつけ トルク (N・m)
P20-3GT-BLP-9C	2,960	20	19.1	18.3	10	14	23	14	10.3	1.85	6	2.25	3	M1.6	0.25
P21-3GT-BLP-9C	3,100	21	20.1	19.3	12	15	24	14	10.3	1.85	7	2.75	4	M2	0.5
P22-3GT-BLP-9C	3,190	22	21	20.3	12	16	24	14	10.3	1.85	7	2.75	4	M2	0.5
P24-3GT-BLP-9C	3,340	24	22.9	22.2	14	18	26	14	10.3	1.85	7	2.75	5	M2	0.5
P25-3GT-BLP-9C	3,580	25	23.9	23.1	14	18	27	14	10.3	1.85	7	2.75	5	M2	0.5
P26-3GT-BLP-9C	3,600	26	24.8	24.1	14	19	28	14	10.3	1.85	7	2.75	5	M2	0.5
P28-3GT-BLP-9C	3,780	28	26.7	26	14	21	30	14	10.3	1.85	7	2.75	5	M2	0.5
P30-3GT-BLP-9C	3,810	30	28.7	27.9	20	23	32	14	10.3	1.85	7.5	2.75	7.5	M2	0.5
P32-3GT-BLP-9C	4,090	32	30.6	29.8	20	25	34	14	10.3	1.85	7.5	2.75	7.5	M2	0.5
P36-3GT-BLP-9C	4,530	36	34.4	33.6	20	29	38	14	10.3	1.85	7.5	2.75	7.5	M2	0.5
P40-3GT-BLP-9C	4,890	40	38.2	37.4	30	33	42	14	10.3	1.85	11	4	11	M3	1.5
P44-3GT-BLP-9C	5,610	44	42	41.3	30	36	46	14	10.3	1.85	11	4	11	M3	1.5
P48-3GT-BLP-9C	6,710	48	45.8	45.1	38	40	49	14	10.3	1.85	14.3	5.25	14.5	M4	2.5
P50-3GT-BLP-9C	6,930	50	47.8	47	38	42	51	14	10.3	1.85	14.3	5.25	14.5	M4	2.5
P60-3GT-BLP-9C	8,300	60	57.3	56.5	50	52	61	14	10.3	1.85	16	6	18	M5	4

Catalog Number 品番	Stock Bores 標準軸穴径 D															Torque Capacity 許容伝達トルク (N・m)		Max. Rotational Frequency 最高回転数 (min ⁻¹)	Moment* of Inertia 慣性モーメント (kg・m ²)	Mass* 質量 (g)		
	3	4	5	6	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25				0~3200min ⁻¹	3201~9000min ⁻¹
P20-3GT-BLP-9C	●																	1.11	0.928	5000	6.9×10 ⁻⁷	15
P21-3GT-BLP-9C	●	●	●															1.21	1.01	5000	8.5×10 ⁻⁷	16
P22-3GT-BLP-9C	●	●	●															1.30	1.10	6000	9.6×10 ⁻⁷	17
P24-3GT-BLP-9C	●	●	●	●														1.47	1.25	7000	1.4×10 ⁻⁶	21
P25-3GT-BLP-9C	●	●	●	●														1.56	1.33	7000	1.6×10 ⁻⁶	23
P26-3GT-BLP-9C	●	●	●	●														1.65	1.40	8000	1.9×10 ⁻⁶	24
P28-3GT-BLP-9C	●	●	●	●	●													1.81	1.55	10000	2.5×10 ⁻⁶	28
P30-3GT-BLP-9C			●	●	●	●												1.99	1.71	12000	3.5×10 ⁻⁶	32
P32-3GT-BLP-9C			●	●	●	●	●											2.15	1.84	14000	4.4×10 ⁻⁶	37
P36-3GT-BLP-9C			●	●	●	●	●											2.47	2.12	14000	6.9×10 ⁻⁶	46
P40-3GT-BLP-9C					●	●	●	●	●									2.78	2.39	14000	1.2×10 ⁻⁵	65
P44-3GT-BLP-9C					●	●	●	●	●	●								3.07	2.63	14000	1.7×10 ⁻⁵	77
P48-3GT-BLP-9C					●	●	●	●	●	●	●							3.36	2.88	14000	2.8×10 ⁻⁵	102
P50-3GT-BLP-9C					●	●	●	●	●	●	●	●						3.50	2.99	14000	3.2×10 ⁻⁵	109
P60-3GT-BLP-9C							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.19	3.55	14000	7.5×10 ⁻⁵	166

- *最大軸穴径での値です。
- 全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
 - 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
 - 軸穴およびキー溝の追加加工を行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。

ご利用にあたって
 サービスのご案内
 目次
 カリコ
 ショーケース
 クリーン
 セットカラー
 シェアホルダー
 クラック
 ターニング
 直動サボ
 技術資料
 お取引きの
 INDEX