


AD イソメック®ブッシング・アダプタ



ブッシング(P.110~P.125)

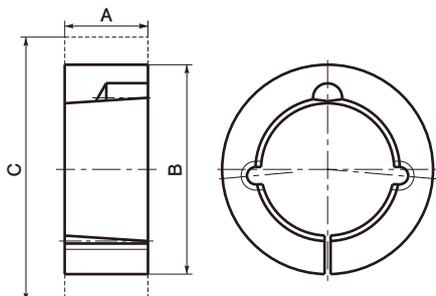

- 回転体にストレート穴を加工するだけでイソメック®ブッシングが利用できます。
- あらゆる回転体に適用できます。
- 材質
FCD440

unit: mm

Catalog Number 品番	Price* (Yen) 価格 (円)	Bushing ブッシング		Bore Range 適用軸穴径	A	B**	Cmin.*** ハブ最小外径		Mass**** 質量 (kg)
		Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)				FC200	SS400	
AD-1210	2,090	1210	1,220	10~32	25	60	100	85	0.33
AD-1615	2,860	1615	1,630	24~42	38	70	105	95	0.63
AD-2517	5,540	2517	3,280	16~60	45	105	150	130	2.29

イソメック®
ブッシング

*ブッシングの価格は含みません。
 ** 回転体ハブ部のB寸法許容差は $\pm\begin{matrix} +0.075 \\ -0.028 \end{matrix}$ としてください。
 *** Cは必要最小寸法です。使用条件が過酷な場合はより大きいハブ径が必要です。
 **** ブッシングを含まない質量です。