


VBU・VBJ ウレタンベアリング

Urethane Bearing

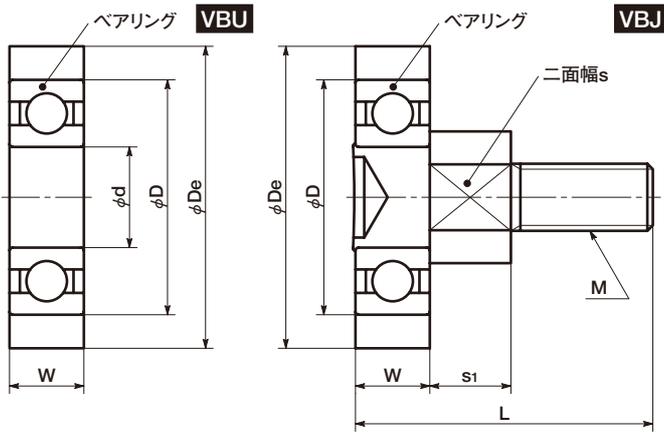

- カード・紙幣の送り機構や各種券売機などの用途に。

VBU ——— 軸なし

VBJ ——— 軸つき


- 材質・仕上げ

本体：熱硬化性ウレタンゴム、研磨

軸：S45C、四三酸化鉄皮膜（黒）

- ウレタンベアリングの選定

使用条件の荷重と速度からサイズを選定してください。

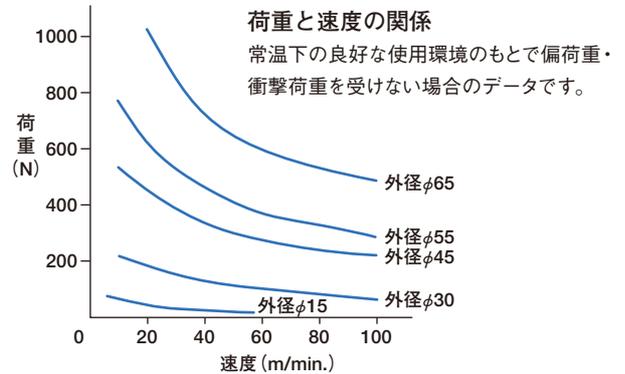

VBU (軸なし)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Idler アイドラー		Bearing ベアリング			Mass 質量 (kg)
		De	W	Number 呼び番号	d	D	
VBU-30	1,450	30	7	608×1	8	22	0.02
VBU-45	1,790	45	11	6202×1	15	35	0.05
VBU-55	2,250	55	14	6204×1	20	47	0.10
VBU-65	2,760	65	15	6205×1	25	52	0.12

VBJ (軸つき)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Idler アイドラー		Bearing ベアリング		Shaft 軸				Mass 質量 (kg)
		De	W	Number 呼び番号	D	M	s	s1	L	
VBJ-30	1,990	30	7	608×1	22	M 8×1.25	10	8	32	0.03
VBJ-45	2,410	45	11	6202×1	35	M10×1.5	17	12	44	0.10
VBJ-55	3,100	55	14	6204×1	47	M12×1.75	22	15	50	0.21
VBJ-65	3,850	65	15	6205×1	52	M12×1.75	27	20	56	0.32

納期 在庫品です。14:00までのご注文は当日出荷いたします。

直送 ご要望によりご指定先へ直送いたします。

品番 品番をご指定ください。

VBU-30

ウレタンベアリング De
(軸なし)