


RS25 標準ロープシーブ D/d=25

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 標準ベアリング組込品 環境適合

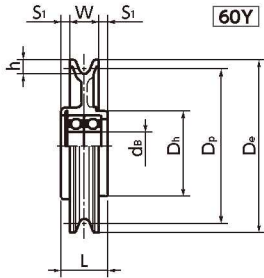

RS25-B 標準ベアリング組込品

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ロープ径 d	シーブ								標準ベアリング			質量 (kg)
			溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 D _e	ハブ径 D _h	ハブ長さ L	ハブ出 S ₁	リム幅 W	荷重** (kN)	呼び番号	軸穴径 d _b	
RS25-6-150-1-B	12,900	6	3.35	9	60Y	162	85	30	5.5	19	8.3	6306ZZ×1	30	1.6
RS25-6.3-160-1-B	13,200	6.3	3.55	9.5	60Y	172.7	85	30	5	20	9.2	6306ZZ×1	30	1.7
RS25-8-200-1-B	16,200	8	4.5	12.5	60Y	217	75	41	8	25	15.1	6206ZZ×2	30	2.8
RS25-9-236-1-B	19,800	9	5	14	60Y	255	85	45	8.5	28	19.2	6207ZZ×2	35	4.1
RS25-10-250-1-B	25,200	10	5.6	15	60Y	270	95	47	7.75	31.5	23.6	6208ZZ×2	40	5.1
RS25-11.2-280-1-B	30,200	11.2	6	17	60Y	302.8	100	51	7.75	35.5	29.7	6209ZZ×2	45	7.0
RS25-12.5-315-1-B	38,300	12.5	6.7	19	60Y	340.5	118	55	9.75	35.5	37.0	6211ZZ×2	55	9.0
RS25-14-355-1-B	45,900	14	7.5	21.2	60Y	383.4	132	61	10.5	40	46.4	6212ZZ×2	60	12.6
RS25-16-400-1-B	63,700	16	9	25	60Y	434	140	63	9	45	60.8	6213ZZ×2	65	17.6
RS25-18-450-1-B	93,500	18	10	28	60Y	488	170	83	16.5	50	76.8	6313ZZ×2	65	27.4
RS25-20-500-1-B	117,000	20	11.2	30	60Y	540	180	87	15.5	56	94.8	6314ZZ×2	70	35.9
RS25-22.4-560-1-B	140,000	22.4	12.5	35.5	60Y	608.6	200	95	16	63	118	6316ZZ×2*	80	49.0
RS25-25-630-1-B	168,000	25	14	37.5	60Y	680	212	99	14	71	148	6317ZZ×2*	85	67.4

*止め輪は付属していません。

**シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品はベアリングの許容荷重もご確認ください。→ p.15

RS25 下穴品

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ロープ径 d	シーブ								荷重 (kN)	下穴径	質量 (kg)
			溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 D _e	ハブ径 D _h	ハブ長さ L	ハブ出 S ₁	リム幅 W			
RS25-6-150-1	8,320	6	3.35	9	60Y	162	85	30	5.5	19	8.3	40	1.9
RS25-6.3-160-1	8,570	6.3	3.55	9.5	60Y	172.7	85	30	5	20	9.2	40	2.0
RS25-8-200-1	11,200	8	4.5	12.5	60Y	217	75	41	8	25	15.1	40	2.9
RS25-9-236-1	13,100	9	5	14	60Y	255	85	45	8.5	28	19.2	40	4.4
RS25-10-250-1	16,800	10	5.6	15	60Y	270	95	47	7.75	31.5	23.6	50	5.4
RS25-11.2-280-1	21,700	11.2	6	17	60Y	302.8	100	51	7.75	35.5	29.7	60	7.2
RS25-12.5-315-1	25,900	12.5	6.7	19	60Y	340.5	118	55	9.75	35.5	37.0	60	9.8
RS25-14-355-1	30,800	14	7.5	21.2	60Y	383.4	132	61	10.5	40	46.4	70	13.4
RS25-16-400-1	46,000	16	9	25	60Y	434	140	63	9	45	60.8	80	18.1
RS25-18-450-1	63,300	18	10	28	60Y	488	170	83	16.5	50	76.8	90	28.6
RS25-20-500-1	80,900	20	11.2	30	60Y	540	180	87	15.5	56	94.8	100	37.0
RS25-22.4-560-1	96,700	22.4	12.5	35.5	60Y	608.6	200	95	16	63	118	130	48.2
RS25-25-630-1	119,000	25	14	37.5	60Y	680	212	99	14	71	148	140	66.0

● 単列深溝玉軸受以外のベアリング・メタルプシュなどの適用穴加工も行います。



● ご注文にあたって 直送 14時当日出荷* ネットショップ

RS25 - 11.2 - 280 - 1

D/d 適用ロープ径 d ピッチ円直径 D_p 溝本数

*下穴品は在庫品です。14:00までのご注文は当日出荷いたします。

**標準ベアリング組込品は追加工品です。実働3日以内に出荷いたします。

対応サービス ベアリング加工 → p.5

対応可否 対応可・価格はお見積もりいたします。