


SFM/SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

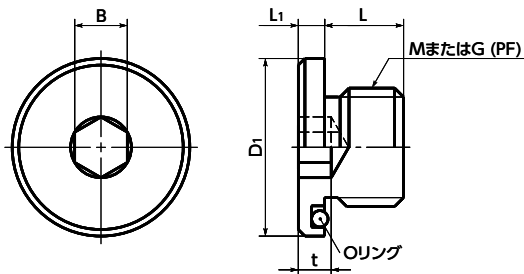

- Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
- 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取り付け・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
- ステンレス製の **SFMS** はメートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。

● 用途

油圧機器 / 空圧機器 / 一般産業機械

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SFM	SFMS
本体	SCM435 (硬度 32 - 42HRC) 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS304
Oリング	ニトリルゴム (JIS B 2401の1種B)	フッ素ゴム (JIS B 2401の4種D)

SFM 本体：スティール製/Oリング：ニトリルゴム

単位：mm

品番	価格/袋*1 (円)	M	L	D1	L1	B	t	Oリング No.	推奨締めつけ トルク (N・m)	質量 (g)	1袋 入り数
SFM-M8	330	M8×1	7	16	4	5	3.5	P10	15.7	4	1
SFM-M10	350	M10×1	8	19.5	4	5	4	P12.5	19.6	7	1
SFM-M12	370	M12×1.5	12	21	4	6	5	P14	27.5	14	1
SFM-M14	410	M14×1.5	12	23	4	6	5	P16	39.2	19	1
SFM-M16	440	M16×1.5	12	25	4	8	6	P18	63.7	25	1
SFM-M18	460	M18×1.5	12	27	4	8	6	P20	78.5	32	1
SFM-M20	650	M20×1.5	14	32.5	5	10	6.5	P22.4	113	47	1
SFM-M22	690	M22×1.5	14	35	5	10	6.5	P25	137	57	1
SFM-M24	760	M24×1.5	14	38	5	12	7.5	P28	201	68	1
SFM-M27	2,160	M27×2	16	40	5	12	7.5	P30	245	94	1

*1： 1袋あたりの価格です。

1. バラ売り → P.1799 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1797 ねじカット → P.1801 ゆるみ止め → P.1802 脱落防止加工 → P.1803
 本商品は1個/袋です 対応不可 対応不可 対応不可 対応不可