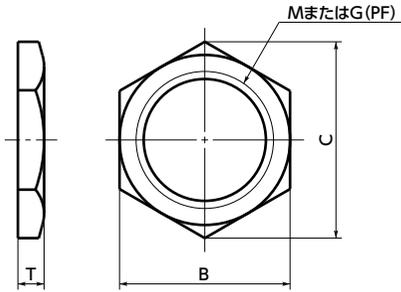


SWN 薄形管用ナット


[WEB 選定ナビ](#) [WEB CAD Download](#)


- 管用の薄形ナット。

- 用途

プラグの固定/配管・流体機器の接続

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SWN メートル細目ねじ	SWN 管用平行ねじ
本体	SWRCH10R 三価クロメート処理	真鍮

SWN メートル細目ねじ・スチール製・三価クロメート処理

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	M	B	C(約)	T	質量(g)	1袋 入り数
SWN-M6	480	M6×0.75	9	10.4	2	0.7	20
SWN-M7	560	M7×0.75	11	12.7	2	1	20
SWN-M8	540	M8×0.75	11	12.7	2	0.9	20
SWN-M9	540	M9×0.75	12	13.9	2	0.9	20
SWN-M10	700	M10×0.75	14	16.2	2	1.4	20

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。→ P.1799

SWN 管用平行ねじ・真鍮

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	G (PF) ねじの呼び	B	C(約)	T	質量(g)	1袋 入り数
SWN-3	280	G 3/8	19	22	3.5	2.6	1
SWN-4	330	G 1/2	25	30	4	7.5	1
SWN-6	450	G 3/4	32	35.5	5	11	1
SWN-8	750	G1	38	42.5	5	12	1
SWN-16	1,730	G2	65	73	6.5	43	1

*1: 1袋あたりの価格です。

- 品番指定

 直送 14時当日出荷 [WEB NBK ネットショップ](#)

SWN-3

1

袋単位でご注文ください。
1個からご注文できます。→ P.1799

バラ売り → P.1799	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1797	ねじカット → P.1801	ゆるみ止め → P.1802	脱落防止加工 → P.1803
対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可