


# SPA-1 イソメック®SPプーリー - A・AX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

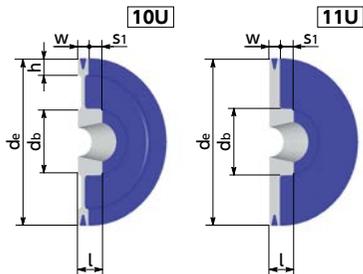

単位: mm

品番	価格 (円)	データ径 d <sub>d</sub>	外径 d <sub>e</sub>	ブッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m <sup>2</sup> )	質量*3 (kg)
				品番	最大軸穴径*1		d <sub>b</sub>	l	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	w	h <sup>2</sup> <sub>0</sub>		
SPA 75-1	2,520	75	80.5	1108	28 (25)	11U	60	22	2	-	20	-	0.000374	0.44
SPA 80-1	2,580	80	85.5	1108	28 (25)	11U	60	22	2	-	20	-	0.000489	0.52
SPA 85-1	2,740	85	90.5	1108	28 (25)	11U	60	22	2	-	20	-	0.000629	0.61
SPA 90-1	3,010	90	95.5	1210	32 (28)	11U	75	25	5	-	20	-	0.000843	0.7
SPA 95-1	3,200	95	100.5	1210	32 (28)	11U	75	25	5	-	20	-	0.00104	0.8
SPA 100-1	3,620	100	105.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.00126	0.81
SPA 106-1	3,960	106	111.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.0016	0.92
SPA 112-1	4,180	112	117.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.002	1.1
SPA 118-1	4,130	118	123.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.00247	1.25
SPA 125-1	4,390	125	130.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.00315	1.45
SPA 132-1	4,640	132	137.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.00393	1.65
SPA 140-1	4,970	140	145.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.005	1.9
SPA 150-1	5,390	150	155.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.00662	2.23
SPA 160-1	5,920	160	165.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.00862	2.58
SPA 180-1	7,010	180	185.5	2012	50 (48)	10U	105	32	12	-	20	19	0.0111	2.69
SPA 200-1	7,970	200	205.5	2012	50 (48)	10U	105	32	12	-	20	19	0.0156	3.08
SPA 224-1	8,950	224	229.5	2012	50 (48)	10U	105	32	12	-	20	19	0.0228	3.58
SPA 250-1	10,100	250	255.5	2012	50 (48)	10U	105	32	12	-	20	19	0.0334	4.18
SPA 280-1	11,600	280	285.5	2012	50 (48)	10U	105	32	12	-	20	19	0.05	4.95
SPA 300-1	13,500	300	305.5	2012	50 (48)	10U	105	32	12	-	20	19	0.0678	5.86

\*1 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

\*2 ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

\*3 ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。

● 価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

## ● 関連商品

イソメックブッシングの詳細情報は  
下記ページをご参照ください。

➔ P.106 - 117



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工 ➔ P.304

対応不可

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

**SPA 100-1** (プーリー本体)

1

**1610-32-N** (イソメックブッシング)

2

3

4

イソメックブッシングも併せてご注文ください。