


VMC Vアイドラー

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

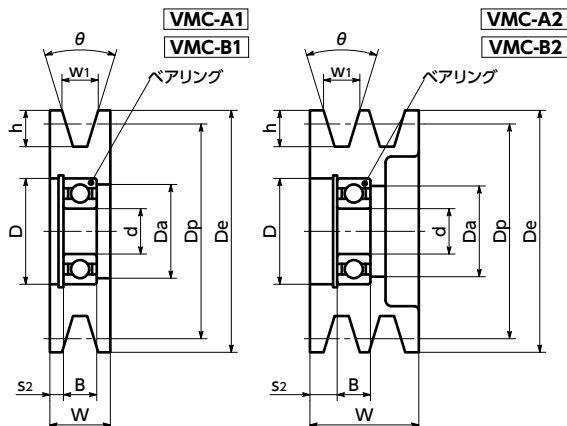

● 材質・仕上げ

RoHS指令適合

	VMC
本体	FC200 塗装 (NBKブルー)
ベアリング	スチール
止め輪	スチール 四三酸化鉄皮膜 (黒)

単位: mm

品番	価格 (円)	アイドラー									ベアリング				質量 (kg)
		溝形状	De	Dp	Da	W	w1	s2	θ (°)	h	呼び番号	d	D	B	
VMC-67A1	1,960	A1	67	58	29	20	12	5	34	12	6201×1	12	32	10	0.32
VMC-80A1	2,250	A1	80	71	30	20	12	4.5	34	12	6202×1	15	35	11	0.53
VMC-76A2	2,600	A2	76	67	30	36	12	9	34	12	6202×1	15	35	11	0.64
VMC-83B1	2,500	B1	83	72	30	24	16	6.5	34	16	6202×1	15	35	11	0.62
VMC-76B2	3,330	B2	76	65	30	44	16	5	34	16	6202×2	15	35	22	0.66

品番	適用アイドラー軸	
	標準アイドラー軸 Z ⇒ P.228	アジャストホルダー 専用アイドラー軸 ZA ⇒ P.226
VMC-67A1	Z6201 - 16・Z6201 - 22	ZA6201 - 15
VMC-80A1	Z6202 - 16・Z6202 - 22	ZA6202 - 15
VMC-76A2	Z6202 - 22	-
VMC-83B1	Z6202 - 16・Z6202 - 22	ZA6202 - 15
VMC-76B2	Z6202W-26	ZA6202W-18

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工 ⇒ P.304

対応不可

● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

VMC-80 A1

商品記号 1 2

総合目次
JIS Vプーリー
変速Vプーリー
標準Vプーリー
Vプーリー
ウエッジプーリー
ウァンキンプーリー
プッシュング
SPプーリー
赤リブVプーリー
V溝ゲージ
モータベース
周辺機器
V溝ゲージ
フランジ形軸継手
軸継手
シニアフロッグス
ロープシープ
別品請物
サービス/技術資料
ご案内/索引