


RS14 標準ロープシーブ D/d=14

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 標準ベアリング組込

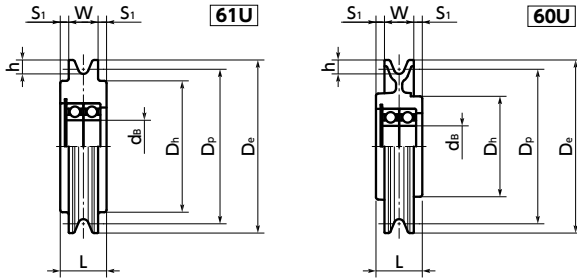

RS14-B 標準ベアリング組込品

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ロープ径 d	シーブ										標準ベアリング		
			溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 De	ピッチ円直径 Dp	ハブ径 Dh	ハブ長さ L	ハブ出 S1	リム幅 W	荷重*2 (kN)	呼び番号*1	軸穴径 db	質量 (kg)
RS14-6-85-1-B	(8,730)	6	3.35	9	61U	97	85	75	25	3	19	8.3	6206ZZ×1	30	0.8
RS14-6.3-90-1-B	(9,190)	6.3	3.55	9.5	61U	102.7	90	75	25	2.5	20	9.2	6206ZZ×1	30	0.9
RS14-8-112-1-B	(13,800)	8	4.5	12.5	61U	129	112	85	45	10	25	15.1	6207ZZ×2	35	2.2
RS14-9-132-1-B	(15,100)	9	5	14	61U	151	132	85	45	8.5	28	19.2	6207ZZ×2	35	3.2
RS14-10-140-1-B	(18,500)	10	5.6	15	61U	160	140	95	47	7.75	31.5	23.6	6208ZZ×2	40	4.1
RS14-11.2-160-1-B	(22,200)	11.2	6	17	60U	182.8	160	106	53	8.75	35.5	29.7	6210ZZ×2	50	4.4
RS14-12.5-180-1-B	(27,700)	12.5	6.7	19	60U	205.5	180	118	55	9.75	35.5	37.0	6211ZZ×2	55	5.3
RS14-14-200-1-B	(36,200)	14	7.5	21.2	60U	228.4	200	132	61	10.5	40	46.4	6212ZZ×2	60	7.6
RS14-16-224-1-B	(45,900)	16	9	25	60U	258	224	150	65	10	45	60.8	6214ZZ×2	70	10.1
RS14-18-265-1-B	(64,000)	18	10	28	60U	303	265	170	83	16.5	50	76.8	6313ZZ×2	65	17.4
RS14-20-280-1-B	(74,500)	20	11.2	30	60U	320	280	180	87	15.5	56	94.8	6314ZZ×2	70	20.7
RS14-22.4-315-1-B	(90,500)	22.4	12.5	35.5	60U	363.6	315	200	95	16	63	118	6316ZZ×2	80	28.3
RS14-25-355-1-B	(125,000)	25	14	37.5	60U	405	355	224	103	16	71	148	6318ZZ×2	90	40.1

*1 **RS14-22.4-315-1-B** **RS14-25-355-1-B** に止め輪は付属していません。

*2 シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品はベアリングの許容荷重もご確認ください。→ P.289

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働3日以内に出荷いたします。

RS14 下穴品

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ロープ径 d	シーブ										下穴径	質量 (kg)
			溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 De	ピッチ円直径 Dp	ハブ径 Dh	ハブ長さ L	ハブ出 S1	リム幅 W	荷重 (kN)		
RS14-6-85-1	5,490	6	3.35	9	61U	97	85	75	25	3	19	8.3	40	0.9
RS14-6.3-90-1	5,950	6.3	3.55	9.5	61U	102.7	90	75	25	2.5	20	9.2	40	1.0
RS14-8-112-1	7,140	8	4.5	12.5	61U	129	112	85	45	10	25	15.1	40	2.5
RS14-9-132-1	8,390	9	5	14	61U	151	132	85	45	8.5	28	19.2	40	3.5
RS14-10-140-1	10,100	10	5.6	15	61U	160	140	95	47	7.75	31.5	23.6	50	4.4
RS14-11.2-160-1	12,200	11.2	6	17	60U	182.8	160	106	53	8.75	35.5	29.7	60	4.8
RS14-12.5-180-1	15,300	12.5	6.7	19	60U	205.5	180	118	55	9.75	35.5	37.0	60	6.2
RS14-14-200-1	21,100	14	7.5	21.2	60U	228.4	200	132	61	10.5	40	46.4	70	8.4
RS14-16-224-1	25,700	16	9	25	60U	258	224	150	65	10	45	60.8	80	11.4
RS14-18-265-1	33,800	18	10	28	60U	303	265	170	83	16.5	50	76.8	90	18.6
RS14-20-280-1	39,200	20	11.2	30	60U	320	280	180	87	15.5	56	94.8	100	21.8
RS14-22.4-315-1	47,300	22.4	12.5	35.5	60U	363.6	315	200	95	16	63	118	130	27.5
RS14-25-355-1	60,700	25	14	37.5	60U	405	355	224	103	16	71	148	140	40.0

単列深溝玉軸受以外のベアリング・メタルブシュなどの適用穴加工も行います。



ベアリング加工 → P.312

対応可・別料金

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

RS 14-6.3-90-1



価格が () の商品は非在庫品です。実働3日以内に出荷いたします。