




■ フレーム 20・DE60

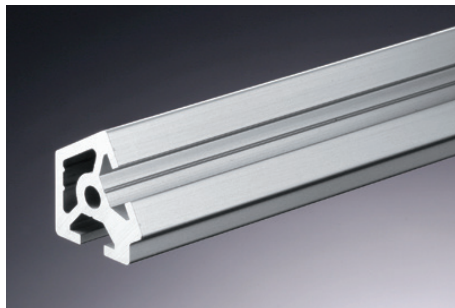


|  |                  |      |
|--|------------------|------|
| 品名   | フレーム20・DE60      |      |
| 型式   | NFFJ52C          |      |
| 材質 表面処理                                    | A6N01SS-T5 アルマイト |      |
| 断面2次モーメント<br>( $\times 10^4 \text{mm}^4$ ) | Ix               | 0.86 |
|  | Iy               | 0.92 |
| 断面係数<br>( $\times 10^3 \text{mm}^3$ )      | Zx               | 0.63 |
|  | Zy               | 0.73 |
| 単位質量(kg/m)                                 | 0.61             |      |

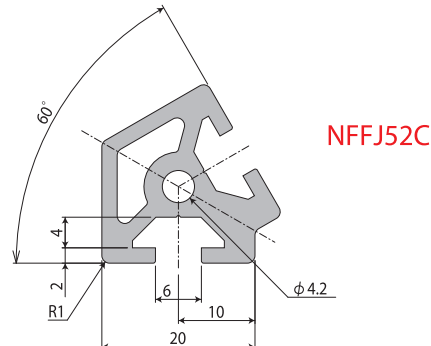


■ 20角ダイキャストブラケット タップ有

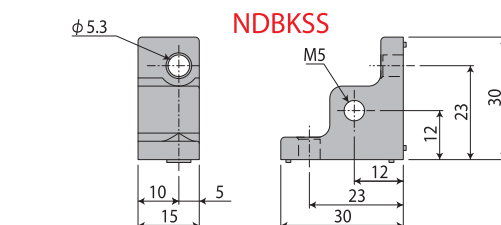


|       |                     |
|-------|---------------------|
| 品名    | 20角ダイキャストブラケット タップ有 |
| 型式    | NDBKSS              |
| 表面処理  | アルミダイキャスト           |
| 質量(g) | 15                  |

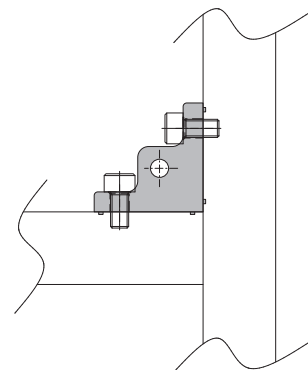



■ 20角ダイキャストブラケット タップ無

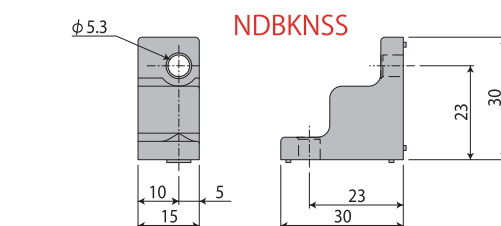


|       |                     |
|-------|---------------------|
| 品名    | 20角ダイキャストブラケット タップ無 |
| 型式    | NDBKNSS             |
| 表面処理  | アルミダイキャスト           |
| 質量(g) | 1                   |

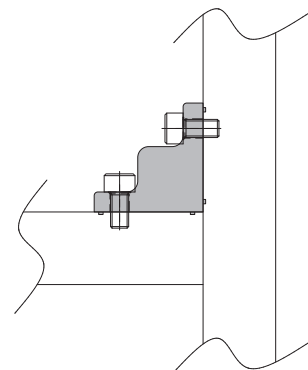

■ 20角アルミブラケット タップ無・ダブルタップ無

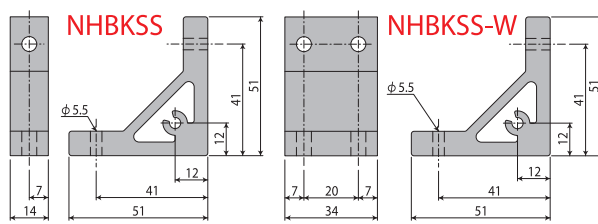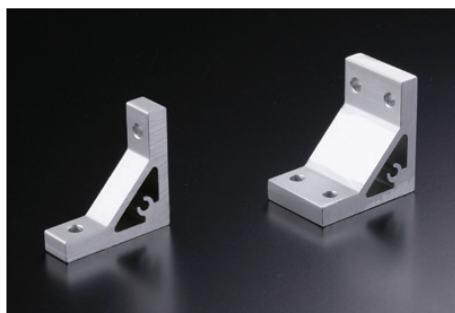

|         |                  |                     |
|---------|------------------|---------------------|
| 品名      | 20角アルミブラケット タップ無 | 20角アルミブラケットダブル タップ無 |
| 型式      | NHBKSS           | NHBKSS-W            |
| 材質 表面処理 | A6N01S-T5 アルマイト  | A6N01S-T5 アルマイト     |
| 質量(g)   | 31               | 76                  |

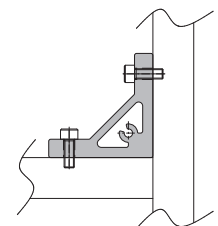

安全カバー 20

安全カバー 30

安全カバー 40

安全柵

アクセサリ

技術資料