



部品



除振・防振

防振プレート

NBK®

ベース
エレメント

補助ベース

ロケティング
エレメントクランプ
ユニットクランピング
パーツメカニカル
パーツモジュラー
ジグシステムブロック
ビルド
ジグシステム

マシンベース

ボール盤
ベース定盤
測定機器

横ベース

クランプ

諸工具


作業台

技術資料

索引





【BN】

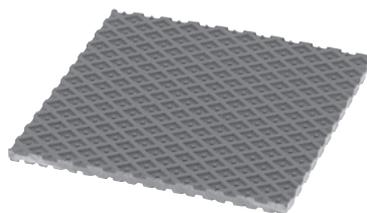

【BR7】



【BS】

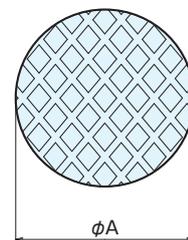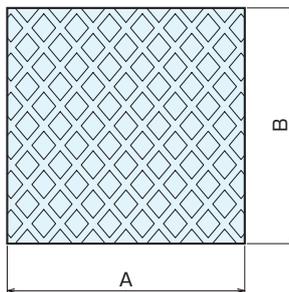

使用用途

- 滑り止めやスペーサープレートに使用されます。
このプレートでは防振はできません。

仕様表

プレート タイプ	許容荷重 N/cm ²	摩擦係数 η	厚さ C mm
BN	20~100	0.8	5
BR7	10~200	0.6	7
BS	10~200	0.9	2

寸法・価格表

タイプ BN		タイプ BR7		A	B	面積 cm ²	質量 g	価格	タイプ BS		A	B	面積 cm ²	質量 g	価格
オーダーNo.	No.	オーダーNo.	No.						オーダーNo.	No.					
89611	BN-0050-050	89596	BR7-0050-050	50	50	25	17	700	-	-	-	-	-	-	-
89612	BN-0075-075	89597	BR7-0075-075	75	75	56	39	1,340	-	-	-	-	-	-	-
89613	BN-0100-050	89598	BR7-0100-050	100	50	50	35	1,240	-	-	-	-	-	-	-
89614	BN-0100-100	89599	BR7-0100-100	100	100	100	70	2,260	89626	BS-0100-100	100	100	100	30	1,240
89615	BN-0150-075	89600	BR7-0150-075	150	75	112	78	2,310	89627	BS-0150-075	150	75	112	34	1,290
89616	BN-0150-100	89601	BR7-0150-100	150	100	150	105	2,470	89628	BS-0150-100	150	100	150	45	1,560
89617	BN-0150-150	89602	BR7-0150-150	150	150	225	157	3,760	89629	BS-0150-150	150	150	225	68	2,260
89618	BN-0200-100	89603	BR7-0200-100	200	100	200	140	3,390	89630	BS-0200-100	200	100	200	60	1,930
89619	BN-0250-150	89604	BR7-0250-150	250	150	375	262	4,890	89631	BS-0250-150	250	150	375	113	2,850
89620	BN-0200-200	89605	BR7-0200-200	200	200	400	280	5,100	89632	BS-0200-200	200	200	400	120	3,390
89621	BN-0250-250	89606	BR7-0250-250	250	250	625	437	7,950	89633	BS-0250-250	250	250	625	188	4,570
89622	BN-0500-100	89607	BR7-0500-100	500	100	500	350	6,250	89634	BS-0500-100	500	100	500	150	3,390
89623	BN-0500-250	89608	BR7-0500-250	500	250	1250	875	15,400	89635	BS-0500-250	500	250	1250	375	8,550
89624	BN-0500-500	89609	BR7-0500-500	500	500	2500	1750	31,000	89636	BS-0500-500	500	500	2500	750	16,500
89625	BN-1000-500	89610	BR7-1000-500	1000	500	5000	3500	58,000	89637	BS-1000-500	1000	500	5000	1500	32,500