



RoHS対応

ERON® AMF®

THRUST BOLTS 7110DS

No.E-700D

スラストボルト7110DS


 

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

付属品 六角ナット1個

使用例

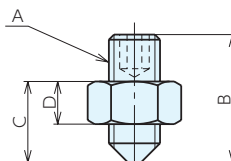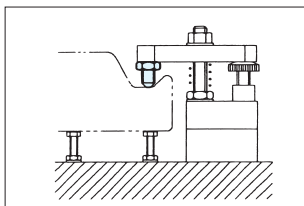

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	質量g	価格
04480	7110DS-12×M12	M12×1.75	30	11-20	10	19	6	30	570
04481	7110DS-16×M16	M16×2	40	14-28	10	24	8	70	850

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引



RoHS対応

ERON® AMF®

THRUST BOLTS EXTENSION 7110DV

No.E-700D

 


スラストボルトエクステンション7110DV

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

使用例

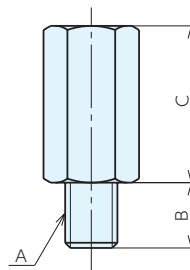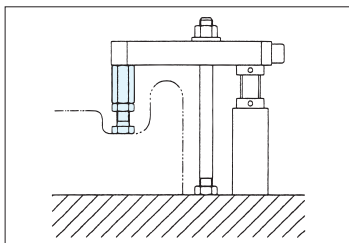

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	質量g	価格
04484	7110DV-12×M12	M12×1.75	15	36	19	6	80	1,180
04485	7110DV-16×M16	M16×2	25	48	24	8	165	1,480