

RoHS対応

NBK®

STOPPER BOLTS (SSB-B)

No.E-538

ストップボルト(SSB-B)

材質 S45C



熱処理 球面部焼入HRC45以上

表面処理 黒染め

付属品 六角ナット(2種)1個

●ワークの位置ぎめ、ストップなどの用途に。


●球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。

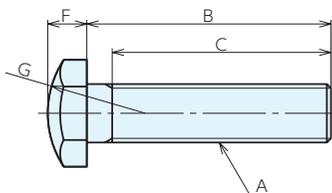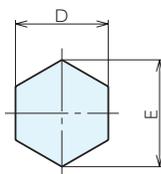

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	重量g	価格
18688	SSB-M 6×30-B	M 6×1.0	30	27	10	11.5	4	R10	10.5	250
18689	SSB-M 6×40-B	M 6×1.0	40	37	10	11.5	4	R10	12.8	250
18690	SSB-M 6×50-B	M 6×1.0	50	47	10	11.5	4	R10	15	250
18691	SSB-M 8×30-B	M 8×1.25	30	26.3	13	15	5.5	R12	20.8	270
18692	SSB-M 8×40-B	M 8×1.25	40	36.3	13	15	5.5	R12	24.6	270
18693	SSB-M 8×50-B	M 8×1.25	50	46.3	13	15	5.5	R12	28.5	270
32549	SSB-M 8×60-B	M 8×1.25	60	56.3	13	15	5.5	R12	32.3	270
32550	SSB-M10×30-B	M10×1.5	30	25.5	17	19.6	7	R16	38	330
18694	SSB-M10×40-B	M10×1.5	40	35.5	17	19.6	7	R16	43	330
18695	SSB-M10×50-B	M10×1.5	50	45.5	17	19.6	7	R16	48	330
18696	SSB-M10×60-B	M10×1.5	60	55.5	17	19.6	7	R16	53	330
18697	SSB-M10×70-B	M10×1.5	70	65.5	17	19.6	7	R16	58	330
18698	SSB-M12×40-B	M12×1.75	40	34.8	19	21.9	8	R20	63	360
18699	SSB-M12×50-B	M12×1.75	50	44.8	19	21.9	8	R20	72	360
18700	SSB-M12×60-B	M12×1.75	60	54.8	19	21.9	8	R20	81	360
18701	SSB-M12×70-B	M12×1.75	70	64.8	19	21.9	8	R20	90	360
27104	SSB-M16×50-B	M16×2	50	44	24	27.7	10	R25	108	670
27105	SSB-M16×60-B	M16×2	60	54	24	27.7	10	R25	123	670
27106	SSB-M16×70-B	M16×2	70	64	24	27.7	10	R25	139	670
27107	SSB-M16×80-B	M16×2	80	74	24	27.7	10	R25	155	670

使用例

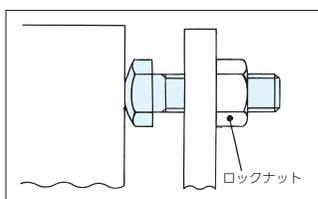

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。

ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引