



ASJ-1A



ASJ-2A



ASJ-3A



ASJ-4A



ASJ-5A

RoHS対応

ERON®

PADS FOR ALUMINUM SCREW JACKS

No.E-676A

アルミジャッキ用アタッチメント

材質 A5056

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータリング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース


マシンバイス

ボール盤バイス


技術資料

索引


ASJ-1A

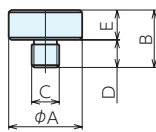


ASJ-2A

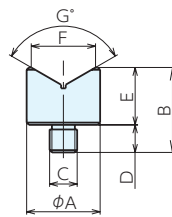


ASJ-3A

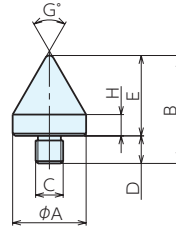

ASJ-4A

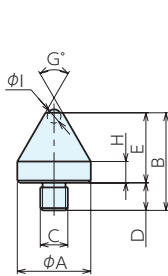

ASJ-5A

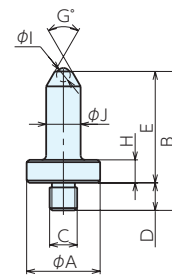

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C(並目)	D	E	F	G	H	I	J	質量g	価格
34470	ASJ-1A	32	25	M12×1.75	12	13	-	-	-	-	-	30	940
34471	ASJ-2A	32	37	M12×1.75	12	25	28	120	-	-	-	45	1,410
34472	ASJ-3A	32	47	M12×1.75	12	35	-	60	9.2	-	-	40	1,120
34473	ASJ-4A	32	44	M12×1.75	12	32	-	60	9	6	-	50	1,500
34474	ASJ-5A	32	62	M12×1.75	12	50	-	60	10	6	15	40	1,600

参照ページ

アルミスクリージャッキ



P.521 ▶