



RoHS対応



ERON®

ACORN NUTS

No.E-987

フクロナット(SUS)

材質 SUS316

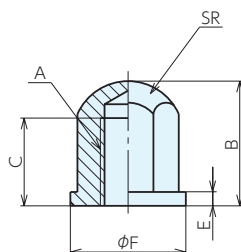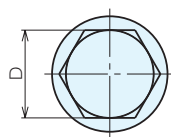

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータリング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	質量g	価格
38910	FN04S	M 4×0.7	10	6	7	1.5	10	5	4,440
38911	FN05S	M 5×0.8	12	8	8	1.5	13	7	4,440
38912	FN06S	M 6×1.0	14	9	10	2	14	10	4,440
38913	FN08S	M 8×1.25	18	12	13	2.5	18	16	5,280
38914	FN10S	M10×1.5	22	15	17	3	22	30	5,700
38915	FN12S	M12×1.75	27	19	19	3	25	45	6,660