



RoHS対応

ERON®

ADJUSTABLE STOPS



No.E-322

アジャストストッパー


材質 S45C

熱処理 焼入 HRC30 ± 5

表面処理 黒染め

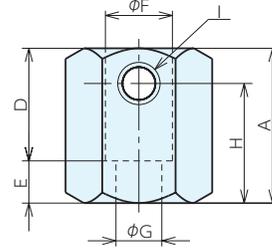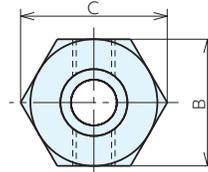

使用例

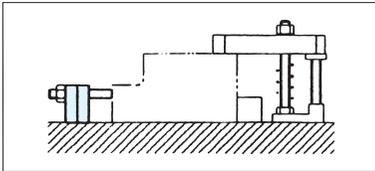

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	C	D	E	F	G	H	I(並目)	質量kg	価格
03510	11400-11145	M12	44	36	41.6	32	12	19	13	34	M12×1.75	0.29	4,250
26732	11400-11160	M16	60	36	41.6	45	15	25	17	46	M16×2	0.43	5,240

補助ベース

組込用部品
ロケータリング
エレメント

ジャッキ

除振・防振

技術資料

索引



RoHS対応

ERON®

ADJUSTABLE STOPPER BOLTS

No.E-279



アジャストストッパーボルト

材質 S45C


熱処理 焼入 HRC30 ± 5

表面処理 黒染め

付属品 六角ナット(2種)

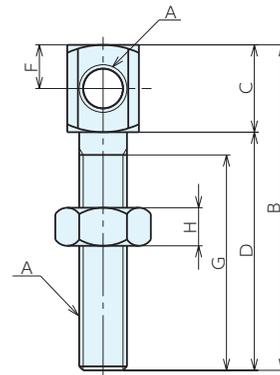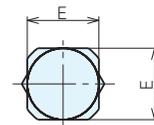

使用例

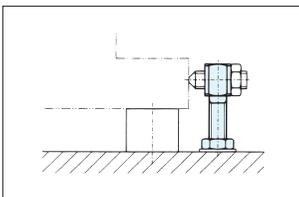

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	H	質量g	価格
30233	ASB- 8	M 8×1.25	56	16	40	13	8	35	6.5	32	1,380
30234	ASB-12	M12×1.75	82	22	60	18	11	55	10	93	1,900
30235	ASB-16	M16×2	108	28	80	24	14	75	13	104	2,780