



RoHS対応

ERON®

No.E-182

POINT JACKS


 
ポイントジャッキ

材質 S45C

熱処理 先端部焼入HRC35±5

表面処理 黒染め

- ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。
- 全製品にナットが付属しています。

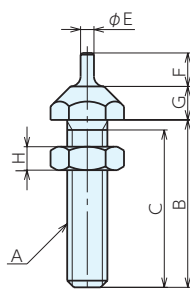

補助ベース

組込用部品
クランピング
パーツ

ジャッキ

除振・防振

技術資料

索引

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	H	質量g	価格
38813	PJK0830	M 8×1.25	30	28	13	4	7	8	5	22	850
38814	PJK0850	M 8×1.25	50	48	13	4	7	8	5	31	1,010
38815	PJK1230	M12×1.75	30	27	19	4	10	10	7	57	970
38816	PJK1250	M12×1.75	50	47	19	4	10	10	7	75	1,140
38817	PJK1640	M16×2	40	37	24	6	12	13	10	122	1,250
38818	PJK1670	M16×2	70	67	24	6	12	13	10	169	1,470

使用例

