

閉止プレート、フリーフロープレート、
03/01変換プレート

50~100 ℓ/min
25MPa

特 長


- ①閉止プレートは不用になった回路を閉鎖したり、リリーフモジュラーバルブを単独で使用したりするためのモジュラーバルブ用プレートです。
- ②フリーフロープレートはソレノイドバルブを必要としない一方向流
- ③03/01変換プレートは、03サイズのサブプレートやベースブロックで、01サイズのモジュラーバルブを使用するための変換プレートです。
- ④06/04変換プレートは、06サイズのサブプレートやベースブロックで、04サイズのモジュラーバルブを使用するための変換プレートです。

仕 様

形 式	呼び径 (サイズ)	最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	最大流量 ℓ/min	質量 kg
MOB-G01-10	1/8	25{255}	-	0.3
MOB-G01-H-10				0.6
MOB-G01-A-10 MOB-G01-B-10			50	0.6
MOB-G03-J50	3/8	25{255}	-	1.4
MOB-G03-H-50				2.5
MOB-G03-A-J50 MOB-G03-B-J50			100	1.3
MOB-G03-A-H-50 MOB-G03-B-H-50				2.3
MOB-G03-AA-J50			50	2.3
MOB-G06-AA-5411A	3/4	21{214}	200	8.0

形 式 説 明

MOB - G 03 - A - (H) - J50

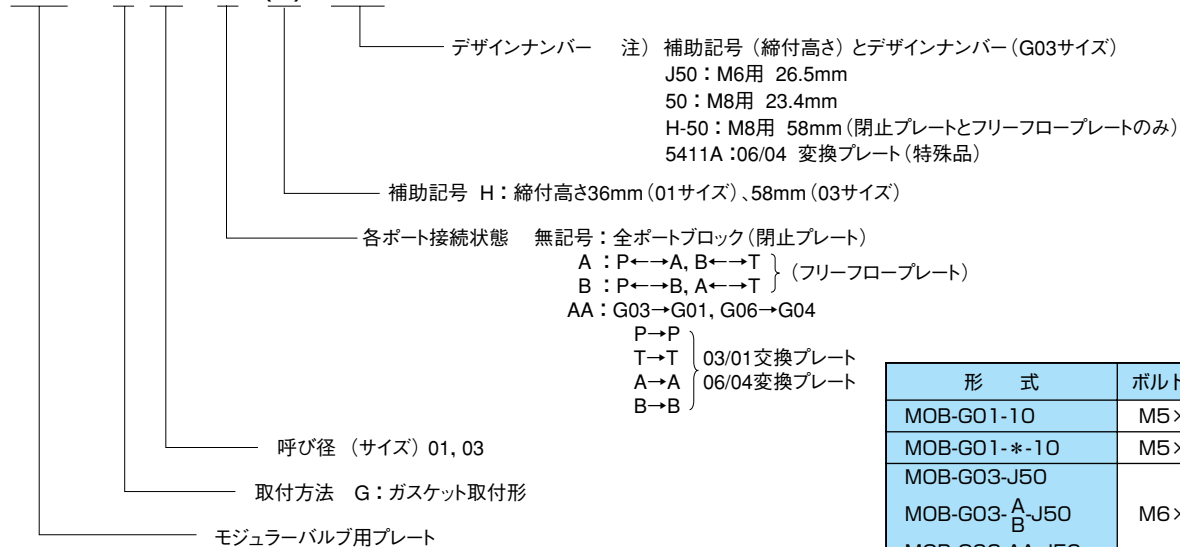

●取扱い

- ①取付ボルトは付属していませんが、単独で使用する際は右表によりご指定ください。

形 式	ボルト寸法	本数
MOB-G01-10	M5×25	4
MOB-G01-* -10	M5×45	4
MOB-G03-J50	M6×35	4
MOB-G03- $\frac{A}{B}$ -J50 MOB-G03-AA-J50		
MOB-G03-50	M8×35	4
MOB-G03- $\frac{A}{B}$ -50 MOB-G03-AA-50		
MOB-G03-H-50	M8×70	4
MOB-G03- $\frac{A}{B}$ -H-50		
MOB-G06-AA-5411A	M12×70	6