

ビットプロフェッショナルシリーズ

研削盤用 片へこみ形 (5号)

 
標準在庫品




砥材の種類



片へこみ形シリーズ設定範囲



形状:5号(片へこみ形)

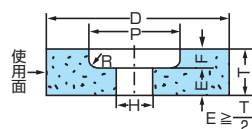

※ 受注製造品

| 品番 | 砥材 | 粒度 | 硬度 | 結合剤 | 形状 | 寸法(mm) | | | 最高使用周速度 m/s | 入数(枚) | |
|--------------|-----|----|----|-----|----|--------------|----|----|----------------|-------|---|
| | | | | | | 外径×厚み×穴径 | E | F | | | P |
| ※ 1000E70840 | UW | 46 | J | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| 1000E70850 | UW | 46 | K | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| 1000E70860 | UW | 60 | J | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| 1000E70870 | UW | 60 | K | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| 1000E70880 | UW | 80 | J | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| ※ 1000E70890 | UW | 80 | K | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| ※ 1000E32110 | PAA | 46 | I | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| 1000E32120 | PAA | 46 | J | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| 1000E32130 | PAA | 46 | K | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| 1000E32140 | PAA | 60 | I | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| 1000E32150 | PAA | 60 | J | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| 1000E32160 | PAA | 60 | K | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| ※ 1000E32170 | PAA | 80 | I | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| 1000E32180 | PAA | 80 | J | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| 1000E32190 | PAA | 80 | K | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 5 |
| 1000E32660 | PAA | 46 | H | V | 5 | 205×32×50.8 | 19 | 13 | 125 | 33 | 5 |
| 1000E32670 | PAA | 46 | J | V | 5 | 205×32×50.8 | 19 | 13 | 125 | 33 | 5 |
| 1000E32680 | PAA | 60 | J | V | 5 | 205×32×50.8 | 19 | 13 | 125 | 33 | 5 |
| 1000E20570 | CX | 46 | I | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 3 |
| ※ 1000E20580 | CX | 46 | J | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 3 |
| ※ 1000E20590 | CX | 60 | I | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 3 |
| 1000E20600 | CX | 60 | J | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 3 |
| 1000E20610 | CX | 80 | I | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 3 |
| ※ 1000E20620 | CX | 80 | J | V | 5 | 180×19×31.75 | 16 | 3 | 115 | 33 | 3 |

切断砥石

オフセット砥石

ドレッシング砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

フランジディスク

研磨材

選定表

技術資料