

# ビットプロフェッショナルシリーズ

## 研削盤用 両ドビテール形 (10号)

 
標準在庫品




### 砥材の種類



### 両ドビテール形シリーズ設定範囲



### 形状:10号(両ドビテール形)

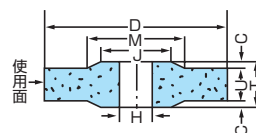

| 品番           | 砥材  | 粒度  | 硬度 | 結合剤 | 形状 | 寸法(mm)        |     |     |     | 最高使用周速度<br>m/s | 入数(枚) |
|--------------|-----|-----|----|-----|----|---------------|-----|-----|-----|----------------|-------|
|              |     |     |    |     |    | 外径×厚み×穴径      | J   | M   | U   |                |       |
| 1000E70900   | UW  | 80  | K  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E70910   | UW  | 100 | K  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E70920   | UW  | 120 | J  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E70930   | UW  | 120 | K  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E70940   | UW  | 180 | K  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32690   | PAA | 60  | J  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32700   | PAA | 60  | K  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32710   | PAA | 80  | J  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32720   | PAA | 80  | K  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32730   | PAA | 100 | J  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32740   | PAA | 100 | K  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32750   | PAA | 120 | J  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32760   | PAA | 120 | K  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32770   | PAA | 150 | J  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32780   | PAA | 150 | K  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| ※ 1000E32790 | PAA | 180 | J  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32800   | PAA | 180 | K  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32810   | PAA | 220 | J  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E32820   | PAA | 220 | K  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 5     |
| 1000E20630   | CX  | 60  | J  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 3     |
| 1000E20640   | CX  | 120 | J  | V   | 10 | 180×6.4×31.75 | 115 | 125 | 3.2 | 40             | 3     |

切断砥石

オフセット砥石

ドリンパイド砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具

ドリルビット

周辺機器

研削油

フリップディスク

研磨材

選定表

技術資料