


N-010103 蝶番式吊バンドタン付

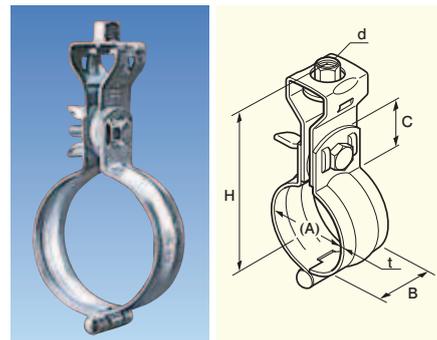

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	1.8 × 25	3/8	M 6 × 20	24	77	230(10 × 23)
020	20A	27.2	1.8 × 25	3/8	M 6 × 20	24	79	200(10 × 20)
025	25A	34.0	1.8 × 25	3/8	M 6 × 20	24	82	200(10 × 20)
032	32A	42.7	1.8 × 25	3/8	M 6 × 25	24	88	200(10 × 20)
040	40A	48.6	1.8 × 25	3/8	M 6 × 25	24	90	150(10 × 15)
050	50A	60.5	1.8 × 25	3/8	M 6 × 25	24	95	120(10 × 12)
065	65A	76.3	2.0 × 25	3/8	M 8 × 25	24	102	120(10 × 12)
080	80A	89.1	2.0 × 25	3/8	M 8 × 25	24	108	100(10 × 10)
100	100A	114.3	2.0 × 25	3/8	M 8 × 25	24	121	100(10 × 10)
125	125A	139.8	3.0 × 32	1/2	M10 × 35	30	155	50
150	150A	165.2	3.0 × 32	1/2	M10 × 35	30	167	40
200	200A	216.3	4.5 × 38	1/2	M12 × 45	40	195	25
250	250A	267.4	4.5 × 50	5/8	M16 × 50	55	246	10
300	300A	318.5	6.0 × 50	5/8	M16 × 50	55	276	5

■ SGP 管用蝶番式吊バンドです。(VP40A ~ VP300A も併用できます) 単位 (m/m)
 ■ 200A 以上はリブの無い平鋼製となります。




N-010106 ステン蝶番式吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	2.0 × 25	3/8	M 6 × 20	24	77	200(10 × 20)
020	20A	27.2	2.0 × 25	3/8	M 6 × 20	24	79	200(10 × 20)
025	25A	34.0	2.0 × 25	3/8	M 6 × 20	24	82	200(10 × 20)
032	32A	42.7	2.0 × 25	3/8	M 6 × 25	24	88	180(10 × 18)
040	40A	48.6	2.0 × 25	3/8	M 6 × 25	24	90	150(10 × 15)
050	50A	60.5	2.0 × 25	3/8	M 6 × 25	24	95	150(10 × 15)
065	65A	76.3	2.0 × 25	3/8	M 8 × 25	28	102	130(10 × 13)
080	80A	89.1	2.0 × 25	3/8	M 8 × 25	28	108	120(10 × 12)
100	100A	114.3	2.0 × 25	3/8	M 8 × 25	28	121	100(10 × 10)
125	125A	139.8	3.0 × 32	1/2	M10 × 35	32	152	50
150	150A	165.2	3.0 × 32	1/2	M12 × 35	32	165	40
200	200A	216.3	3.0 × 32	1/2	M12 × 40	32	190	30
250	250A	267.4	4.0 × 50	5/8	M16 × 50	48	253	10

■ ステンレス鋼管 (厚肉) 用蝶番式吊バンドです。(VP40A ~ VP250A も併用できます) 単位 (m/m)
 ■ SGP 管にも併用できます。(電蝕防止処理が必要です)
 ■ SUS304
 ■ 200A 以上はリブの無い平鋼製となります。

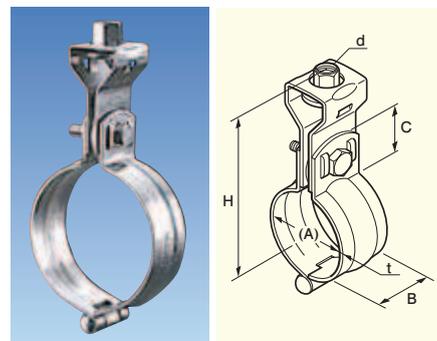

N-010102 蝶番式吊バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	S	C	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	1.8 × 25	7	24	M 6 × 20	37	350(10 × 35)
020	20A	27.2	1.8 × 25	7	24	M 6 × 20	39	300(10 × 30)
025	25A	34.0	1.8 × 25	7	24	M 6 × 20	43	250(10 × 25)
032	32A	42.7	1.8 × 25	7	24	M 6 × 25	47	150(10 × 15)
040	40A	48.6	1.8 × 25	7	24	M 6 × 25	50	150(10 × 15)
050	50A	60.5	1.8 × 25	7	24	M 6 × 25	56	150(10 × 15)
065	65A	76.3	2.0 × 25	7	24	M 8 × 25	64	150(10 × 15)
080	80A	89.1	2.0 × 25	7	24	M 8 × 25	71	140(10 × 14)
100	100A	114.3	2.0 × 25	7	24	M 8 × 25	83	100(10 × 10)
125	125A	139.8	3.0 × 32	8.5	30	M10 × 35	103	50
150	150A	165.2	3.0 × 32	8.5	30	M10 × 35	116	50
200	200A	216.3	4.5 × 38	10	40	M12 × 45	153	25
250	250A	267.4	4.5 × 50	10	55	M16 × 50	193	10
300	300A	318.5	6.0 × 50	10	55	M16 × 50	220	5

■ N-010103 蝶番式吊バンドタン付から、タンバックル (P27) を外したタイプです。 単位 (m/m)
 ■ 200A 以上はリブの無い平鋼製となります。

