


N-010105 ステン蝶番式吊バンドBN付

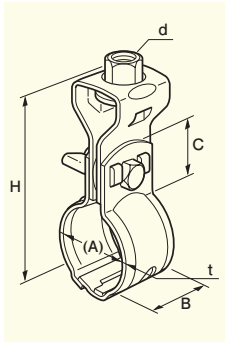

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	S	C	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	2.0×25	7	24	M 6 ×20	37	400(10×40)
020	20A	27.2	2.0×25	7	24	M 6 ×20	39	350(10×35)
025	25A	34.0	2.0×25	7	24	M 6 ×20	43	300(10×30)
032	32A	42.7	2.0×25	7	24	M 6 ×25	47	250(10×25)
040	40A	48.6	2.0×25	7	24	M 6 ×25	50	200(10×20)
050	50A	60.5	2.0×25	7	24	M 6 ×25	56	150(10×15)
065	65A	76.3	2.0×25	7	28	M 8 ×25	64	150(10×15)
080	80A	89.1	2.0×25	7	28	M 8 ×25	71	150(10×15)
100	100A	114.3	2.0×25	7	28	M 8 ×25	83	100(10×10)
125	125A	139.8	3.0×32	7	32	M10×35	103	50
150	150A	165.2	3.0×32	7	32	M12×35	116	50
200	200A	216.3	3.0×32	9	32	M12×40	143	30
250	250A	267.4	4.0×50	10	48	M16×50	187	10

■ N-010106 ステン蝶番式吊バンドタン付から、ステンタンバックル (P27) を外したタイプです。 単位 (m/m)
 ■ 200A 以上はリブの無い平鋼製となります。




N-010112 組式吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	1.2×25	3/8	M 6 ×20	24	76	250(10×25)
020	20A	27.2	1.2×25	3/8	M 6 ×20	24	78	200(10×20)
025	25A	34.0	1.2×25	3/8	M 6 ×20	24	81	250(10×25)
032	32A	42.7	2.0×25	3/8	M 6 ×25	24	85	180(10×18)
040	40A	48.6	2.0×25	3/8	M 6 ×25	24	91	150(10×15)
050	50A	60.5	2.0×25	3/8	M 6 ×25	24	96	130(10×13)
065	65A	76.3	2.0×32	3/8	M 8 ×25	26	104	90(10×9)
080	80A	89.1	2.0×32	3/8	M 8 ×25	26	110	80(10×8)
100	100A	114.3	2.0×32	3/8	M 8 ×25	26	123	60(10×6)
125	125A	139.8	3.0×32	1/2	M10×35	30	155	40
150	150A	165.2	3.0×32	1/2	M10×35	30	167	30
200	200A	216.3	3.0×50	1/2	M12×35	47	218	20
250	250A	267.4	4.5×50	5/8	M12×45	55	245	12
300	300A	318.5	4.5×50	5/8	M12×45	55	271	8

■ SGP 管用組式吊バンドです。(VP40A ~ VP300A も併用できます) 単位 (m/m)

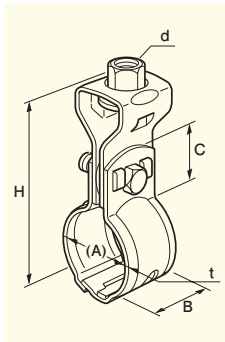


N-010117 ステン組式吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	1.5×25	3/8	M 6 ×25	24	76	350
020	20A	27.2	1.5×25	3/8	M 6 ×25	24	78	250
025	25A	34.0	1.5×25	3/8	M 6 ×25	24	81	250
032	32A	42.7	1.5×25	3/8	M 6 ×25	24	85	250
040	40A	48.6	1.5×25	3/8	M 6 ×25	24	91	200
050	50A	60.5	1.5×25	3/8	M 6 ×25	24	96	200
065	65A	76.3	2.0×32	3/8	M 8 ×25	32	104	90
080	80A	89.1	2.0×32	3/8	M 8 ×25	32	110	80
100	100A	114.3	2.0×32	3/8	M 8 ×25	32	123	60
125	125A	139.8	2.5×38	1/2	M10×30	35	168	40
150	150A	165.2	3.0×50	1/2	M12×35	40	189	30
200	200A	216.3	3.0×50	1/2	M12×35	47	218	20
250	250A	267.4	3.0×50	5/8	M12×35	55	245	12
300	300A	318.5	3.0×50	5/8	M12×35	55	271	8

■ ステンレス鋼管 (厚肉) 用組式吊バンドです。(VP40A ~ VP300A も併用できます) 単位 (m/m)
 ■ SGP 管にも併用できます。(電蝕防止処理が必要です)
 ■ SUS304

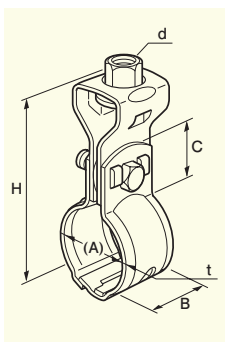

N-010122 ステン組式吊バンドタン付 Bタイプ



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	1.2×25	3/8	M6×20	24	73	300(10×30)
020	20A	27.2	1.2×25	3/8	M6×20	24	76	250(10×25)
025	25A	34.0	1.2×25	3/8	M6×20	24	79	250(10×25)
032	32A	42.7	1.2×25	3/8	M6×20	24	84	250(10×25)
040	40A	48.6	1.2×25	3/8	M6×20	24	87	200(10×20)
050	50A	60.5	1.2×25	3/8	M6×20	24	93	200(10×20)
065	65A	76.3	1.5×32	3/8	M8×25	30	109	130(10×13)
080	80A	89.1	1.5×32	3/8	M8×25	30	115	100(10×10)
100	100A	114.3	1.5×32	3/8	M8×25	30	128	100(10×10)
125	125A	139.8	2.0×32	3/8	M8×25	33	168	50
150	150A	165.2	2.0×32	3/8	M8×25	42	189	40

■ ステンレス鋼管 (厚肉) 用組式吊バンドです。(VP40A ~ VP150A も併用できます) 単位 (m/m)
 ■ SGP 管にも併用できます。(電蝕防止処理が必要です)
 ■ SUS304