


N-010194 VP吊バンドタン付

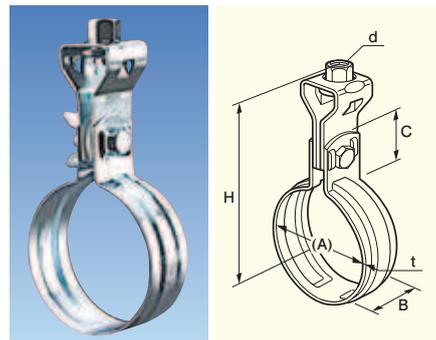

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋×数)
013	13A(10)	18	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	71	300(10×30)
016	16A(15)	22	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	73	300(10×30)
020	20A	26	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	76	250(10×25)
025	25A	32	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	78	250(10×25)
030	30A	38	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	81	250(10×25)
040	40A	48	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	86	180(10×18)
050	50A	60	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	93	150(10×15)
065	65A	76	0.8×32	3/8	M 8 × 20	24	102	70
080	80A	89	0.8×32	3/8	M 8 × 20	24	108	60
100	100A	114	1.0×32	3/8	M 8 × 20	24	121	50
125	125A	140	2.0×32	3/8	M 8 × 25	27	137	30
150	150A	165	2.0×32	3/8	M 8 × 25	27	148	25
200	200A	216	2.0×32	3/8	M 8 × 25	32	176	15

■硬質塩化ビニル管 (VP) 用吊バンドです。 単位 (m/m)
 ■200A 以上はリブの無い平鋼製となります。




N-010197 ステンVP吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋×数)
013	13A(10)	18	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	71	300(10×30)
016	16A(15)	22	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	73	300(10×30)
020	20A	26	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	76	250(10×25)
025	25A	32	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	78	250(10×25)
030	30A	38	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	81	250(10×25)
040	40A	48	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	86	180(10×18)
050	50A	60	0.8×25	3/8	M 6 × 20	24	93	150(10×15)
065	65A	76	0.8×32	3/8	M 8 × 20	24	102	70
080	80A	89	0.8×32	3/8	M 8 × 20	24	108	60
100	100A	114	1.0×32	3/8	M 8 × 20	24	121	50
125	125A	140	2.0×32	3/8	M 8 × 25	27	137	30
150	150A	165	2.0×32	3/8	M 8 × 25	27	148	25
200	200A	216	2.0×32	3/8	M 8 × 25	32	186	15

■硬質塩化ビニル管 (VP) 用吊バンドです。 単位 (m/m)
 ■SUS304
 ■200A 以上はリブの無い平鋼製となります。

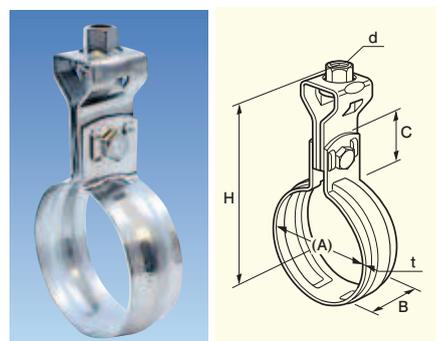


N-010191 塩ビSU吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	C	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
050	50A	54	2.3 × 25	3/8	25	M 8 × 25	55	120
065	65A	68	2.3 × 25	3/8	25	M 8 × 25	62	130
080	80A	81	2.3 × 25	3/8	25	M 8 × 25	69	120
100	100A	106	2.3 × 25	3/8	25	M 8 × 25	81	100
125	125A	134	3.0 × 32	1/2	32	M10 × 35	102	50
150	150A	165	3.0 × 32	1/2	32	M12 × 35	118	40

■塩ビ SU 管用吊バンドです。 単位 (m/m)

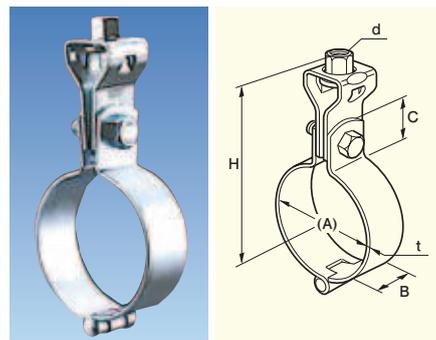


N-010176 プリゾール用吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋×数)
013	13A	23	0.8×25	3/8	M6×20	23	73	250(25×10)
020	20A	31	0.8×25	3/8	M6×20	23	79	250(25×10)

■住友軽金属工業 (プリゾールチューブ) 用吊バンドです。 単位 (m/m)

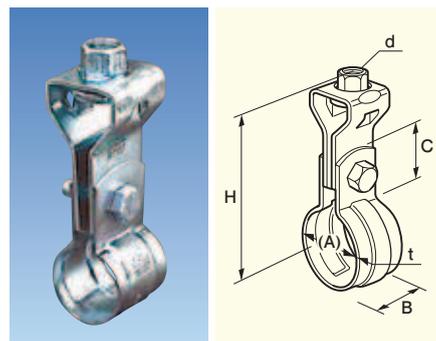

N-010188 ステンプリゾール用吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋×数)
013	13A	23	0.8×25	3/8	M6×20	23	73	250(25×10)
020	20A	31	0.8×25	3/8	M6×20	23	79	250(25×10)

■住友軽金属工業 (プリゾールチューブ) 用吊バンドです。 単位 (m/m)
 ■SUS304