


N-010149 絶縁防振吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	ゴム厚	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	2.0 × 25	3/8	M6 × 20	25	85	10.0	100 (10 × 10)
020	20A	27.2	2.0 × 25	3/8	M6 × 20	25	88	10.0	100 (10 × 10)
025	25A	34.0	2.0 × 25	3/8	M6 × 20	25	91	10.0	100 (10 × 10)
032	32A	42.7	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	95	10.0	80 (10 × 8)
040	40A	48.6	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	98	10.0	80 (10 × 8)
050	50A	60.5	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	104	10.0	70 (10 × 7)
065	65A	76.3	2.0 × 25	3/8	M8 × 25	25	110	10.0	50 (10 × 5)
080	80A	89.1	2.0 × 25	3/8	M8 × 25	25	119	10.0	50 (10 × 5)
100	100A	114.3	2.0 × 25	3/8	M8 × 25	25	131	10.0	50 (10 × 5)
125	125A	139.8	3.0 × 32	1/2	M10 × 30	30	162	10.0	15
150	150A	165.2	3.0 × 32	1/2	M10 × 30	30	175	10.0	15

- SGP 管用防振ゴム付吊バンドです。
- 公共工事の基準に適合した 10mm 厚の合成ゴム (クロロプレンゴム) をセットした防振補助用支持金具です。

単位 (m/m)

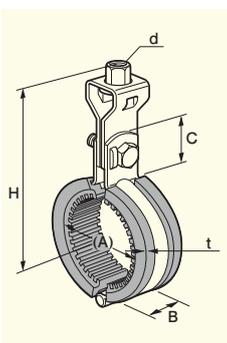


N-012172 ステン絶縁防振吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	ゴム厚	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	2.0 × 25	3/8	M6 × 20	25	85	10.0	100 (10 × 10)
020	20A	27.2	2.0 × 25	3/8	M6 × 20	25	88	10.0	100 (10 × 10)
025	25A	34.0	2.0 × 25	3/8	M6 × 20	25	91	10.0	100 (10 × 10)
032	32A	42.7	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	95	10.0	80 (10 × 8)
040	40A	48.6	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	98	10.0	80 (10 × 8)
050	50A	60.5	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	104	10.0	70 (10 × 7)
065	65A	76.3	2.0 × 25	3/8	M8 × 25	25	110	10.0	50 (10 × 5)
080	80A	89.1	2.0 × 25	3/8	M8 × 25	25	119	10.0	50 (10 × 5)
100	100A	114.3	2.0 × 25	3/8	M8 × 25	25	131	10.0	50 (10 × 5)
125	125A	139.8	3.0 × 32	1/2	M10 × 30	30	162	10.0	15
150	150A	165.2	3.0 × 32	1/2	M10 × 30	30	175	10.0	15

- SGP 管用防振ゴム付吊バンドです。
- 公共工事の基準に適合した 10mm 厚の合成ゴム (クロロプレンゴム) をセットした防振補助用支持金具です。
- SUS304

単位 (m/m)

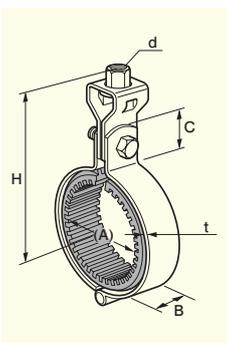


N-010150 絶縁防振PC吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	ゴム厚	入数 (1袋×数)
015	15A	25.7	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	85	10.0	—
020	20A	31.2	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	90	10.0	—
025	25A	37.6	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	91	10.0	—
032	32A	46.3	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	98	10.0	—
040	40A	52.2	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	100	10.0	—
050	50A	64.1	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	110	10.0	—
065	65A	79.9	2.3 × 25	3/8	M8 × 25	25	115	10.0	—
080	80A	92.7	2.3 × 25	3/8	M8 × 25	25	120	10.0	—
100	100A	118.3	2.3 × 25	3/8	M8 × 25	25	138	10.0	—
125	125A	143.8	3.0 × 32	1/2	M10 × 30	31	170	10.0	—
150	150A	170.2	3.0 × 32	1/2	M10 × 30	31	183	10.0	—

- 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (外面被覆鋼管) 用吊バンドです。
- 防振ゴム (10mm) をセットした防振補助用支持金具です。

単位 (m/m)

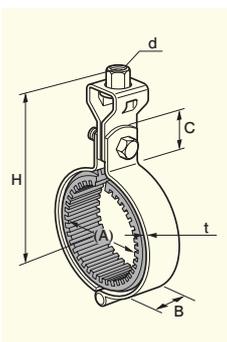

N-012171 ステン絶縁防振PC吊バンドタン付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	d	締付ボルトナット	C	H	ゴム厚	入数 (1袋×数)
015	15A	25.7	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	85	10.0	—
020	20A	31.2	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	90	10.0	—
025	25A	37.6	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	91	10.0	—
032	32A	46.3	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	98	10.0	—
040	40A	52.2	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	100	10.0	—
050	50A	64.1	2.0 × 25	3/8	M6 × 25	25	110	10.0	—
065	65A	79.9	3.0 × 25	3/8	M8 × 25	25	115	10.0	—
080	80A	92.7	3.0 × 25	3/8	M8 × 25	25	120	10.0	—
100	100A	118.3	3.0 × 25	3/8	M8 × 25	25	138	10.0	—
125	125A	143.8	3.0 × 32	1/2	M10 × 30	32	170	10.0	—
150	150A	170.2	3.0 × 32	1/2	M10 × 30	32	183	10.0	—

- 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (外面被覆鋼管) 用吊バンドです。
- 防振ゴム (10mm) をセットした防振補助用支持金具です。
- SUS304

単位 (m/m)