


## ストロング吊金具 Xシリーズ

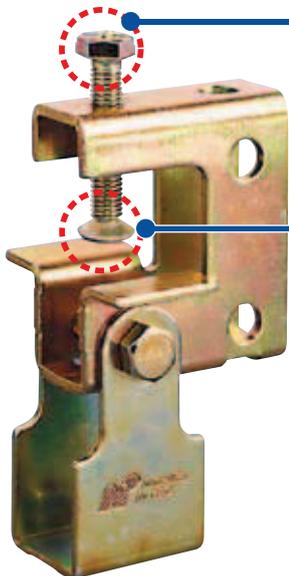

NHB-X

### 締め付け施工いろいろ!

- 1 ドライバー等 2 ソケット等 3 スパナ等



当社オリジナルボルト(十字頭)により、さまざまな工具で締め付け施工が可能になり作業性の向上に役立ちます。


### 保持力・安定性の大幅UP!!



従来品  
ボルトでは、締め付け面が小さい為、保持力等が不安定である。

保持力  
3割~5割  
up!

Xシリーズ  
・回転式平座ボルトにより、3割~5割(当社比)の保持力、安定性を実現しました。  
・凸凹面にも安定した取り付けが可能。

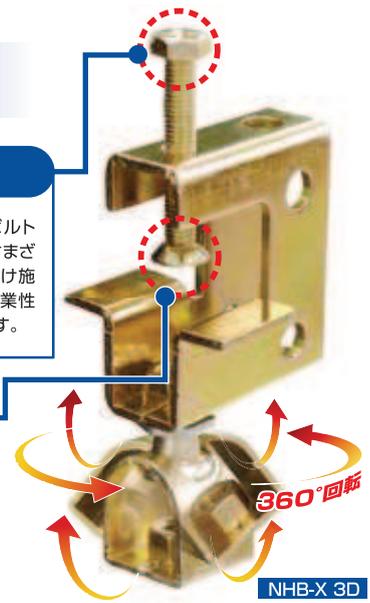

NHB-X 3D


### 締め付けトルク・レンチサイズ

品名	締め付けトルク	レンチサイズ
NHB-X		
NHB-X 本体N付	60kgf・cm	13m/m
HC-X		
HC-SX		
NP-X(N付)	40kgf・cm	10m/m
NP-X(N無)		

### N-144301 NHB-X



### N-144307 ドブNHB-X

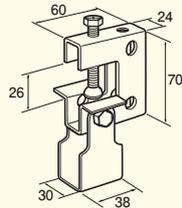


コード No.	サイズ(適合吊ボルト)	適合フランジ厚	入数
001	W3/8	3~25	50
003	W1/2	3~25	50

- 一般形鋼から吊ボルトを接続する為の吊金具です。 単位 (m/m)
- ドブめっき品は W3/8 のみです。

### N-144321 NHB-X 3D



### N-144323 ドブNHB-X 3D

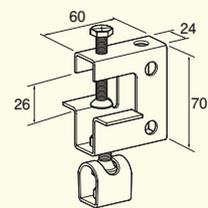

コード No.	サイズ(適合吊ボルト)	適合フランジ厚	入数
001	W3/8	3~25	50


単位 (m/m)

- 一般形鋼から吊ボルトを接続する為の吊金具です。
- 3D タンバックルにより、吊ボルトの向き・傾きを自由に設定できます。
- 緩み止めロックナット付き。

### N-144303 HC-SX 3D



### N-144309 ドブHC-SX 3D

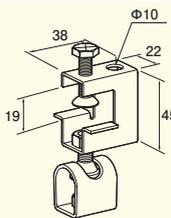

コード No.	サイズ(適合吊ボルト)	適合フランジ厚	入数
001	W3/8	3~18	125


単位 (m/m)

- 一般形鋼から吊ボルトを接続する為の吊金具です。
- 3D タンバックルにより、吊ボルトの向き・傾きを自由に設定できます。
- 緩み止めロックナット付き。

### N-144322 NHB-X 本体N付



### N-144324 ドブNHB-X 本体N付

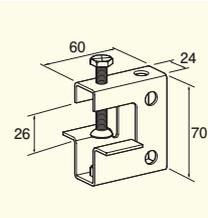

コード No.	サイズ(適合吊ボルト)	適合フランジ厚	入数
001	W3/8	3~25	50

単位 (m/m)

- 一般形鋼から吊ボルトを接続する為の吊金具です。