


U字ボルト

デップコーティング U ボルト

- 軟質・硬質塩ビコーティングをした絶縁性に優れた U ボルトです。
- 常温 60℃までの配管にご使用下さい。
- 本体がステンレス製もご用意できます。
- プレートは PP 材になります。
- 常温 100℃まで配管可能な HPU ボルトもご用意できます。

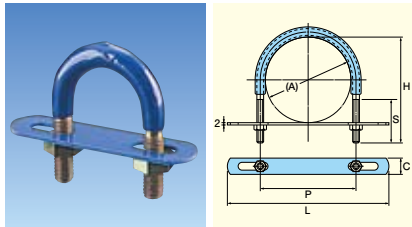


N-070470 デップSUUボルト

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	ネジ径	P	H	S	プレート C × L	入数
013	13SU	15.88	1/4	25	41	30	15 × 57	700
020	20SU	22.23	1/4	34	44	30	15 × 57	550
025	25SU	28.58	1/4	38	49	30	15 × 57	450
030	30SU	34.00	3/8	46	57	30	25 × 90	200
040	40SU	42.70	3/8	56	66	30	25 × 90	180
050	50SU	48.60	3/8	62	72	30	25 × 90	150
060	60SU	60.50	3/8	74	83	30	25 × 115	100
075	75SU	76.30	3/8	88	105	35	25 × 115	80
080	80SU	89.10	3/8	101	115	35	25 × 135	70
100	100SU	114.30	3/8	126	143	35	25 × 165	50
125	125SU	139.80	1/2	154	172	45	30 × 200	25
150	150SU	165.20	1/2	182	197	45	30 × 225	20

- ステンレス鋼管 (SU) 用 U ボルトです。
- 本体：鉄製

単位 (m/m)

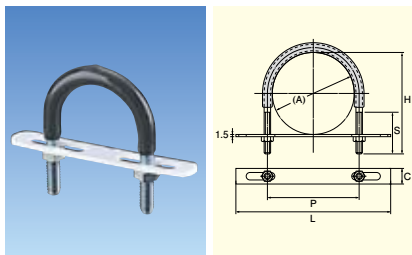


N-070422 デップCUUボルト

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	ネジ径	P	H	S	プレート C × L	入数
010	10A	12.70	1/4	22	27	15	15 × 46	1000
015	15A	15.88	1/4	25	33	18	15 × 46	700
019	19A	19.05	1/4	29	36	18	15 × 60	600
020	20A	22.23	1/4	34	42	18	15 × 60	550
025	25A	28.58	1/4	38	50	25	15 × 60	450
032	32A	34.93	1/4	45	56	30	15 × 88	250
040	40A	41.28	1/4	51	64	30	15 × 88	200
050	50A	53.98	1/4	63	80	30	15 × 120	150
065	65A	66.68	1/4	77	89	40	15 × 120	90
080	80A	79.38	1/4	91	98	40	15 × 150	80
100	100A	104.78	1/4	116	137	40	15 × 150	50

- 銅管用 U ボルトです。
- 本体：鉄製

単位 (m/m)

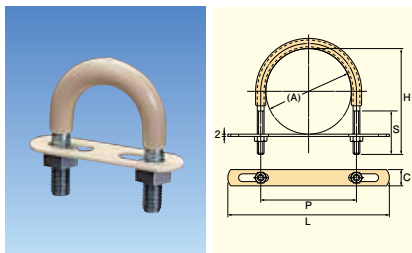


N-070461 デップGPUボルト

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	ネジ径	P	H	S	プレート C × L	入数
305	15A	21.7	3/8	34	44	30	25 × 75	250
306	20A	27.2	3/8	40	49	30	25 × 75	250
307	25A	34.0	3/8	46	57	30	25 × 75	200
308	32A	42.7	3/8	56	66	30	25 × 90	180
309	40A	48.6	3/8	62	72	30	25 × 90	150
310	50A	60.5	3/8	74	83	30	25 × 115	100
311	65A	76.3	3/8	88	105	35	25 × 115	80
312	80A	89.1	3/8	101	115	35	25 × 140	70
314	100A	114.3	3/8	126	143	35	25 × 165	50
415	125A	139.8	1/2	154	172	45	30 × 200	25
416	150A	165.2	1/2	182	197	45	30 × 225	20

- SGP 管用 U ボルトです。
- 本体：鉄製

単位 (m/m)

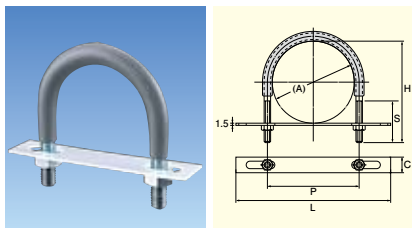

N-070460 コーティングUボルト

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	ネジ径	P	H	S	プレート C × L	入数
305	15A	21.7	3/8	34	41	30	25 × 75	250
306	20A	27.2	3/8	40	49	30	25 × 75	250
307	25A	34.0	3/8	46	57	30	25 × 75	200
308	32A	42.7	3/8	56	66	30	25 × 90	180
309	40A	48.6	3/8	62	72	30	25 × 90	150
310	50A	60.5	3/8	74	83	30	25 × 115	100
311	65A	76.3	3/8	88	105	35	25 × 115	80
312	80A	89.1	3/8	101	115	35	25 × 140	70
314	100A	114.3	3/8	126	143	35	25 × 165	50
415	125A	139.8	1/2	154	172	45	30 × 200	25
416	150A	165.2	1/2	182	198	45	30 × 225	20

- SGP 管用 U ボルトです。
- 硬質塩ビコーティング U ボルトです。
- 本体：鉄製

単位 (m/m)

