


2速メカニズム

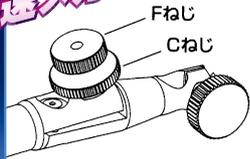

φ8mm穴・アリ溝と2速メカニズム
粗いピッチのCねじと超微動送りのFねじが付いています。

クラシックモデルの 限定販売品

THE NOGA CLASSIC



2速メカニズム



NF1008

ダブル微調整機構付
ポパイフレックス

新価格
¥15,000
¥17,300

- 30×40×35 (H) mm、重量236gで吸着力32kgf.のポパイマグネットは、底面がV型加工されていますので平面だけでなく、円筒面にも付けられます。(本体重量486g)
マグネットサイズ：30(W)×40(D)×35(H)mm
- アリ溝、φ6、φ8mmステムのインジケータ、ダイヤルゲージが保持できます。

2速メカニズム



DG2030

ダブル微調整機構付
標準ダイヤルゲージホルダー

新価格
¥16,000
¥19,000

- 110×102mmのアームに2速メカニズムのダブル微調整機構が付いています。
- アルミ製の軽量アームですが、センターロックねじで、アームを強力にロックします。
- 80kgf.の強力オンオフマグネット付。
- φ6×φ8mmアダプター、アリ溝付。

2速メカニズム



DG2040

マルチクランプ式・ダブル微調整機構付
標準ダイヤルゲージホルダー

新価格
¥17,000
¥19,600

- DG2030と同じ機構ですが、φ6、φ8mm、3/8"穴とアリ溝でゲージを保持できるノガ独自のマルチクランプシステムが付いています。

2速メカニズム



MG2030

ダブル微調整機構付
重量級ダイヤルゲージホルダー

新価格
¥19,800
¥24,000

- 鋼鉄製のアームに2速メカニズムのダブル微調整機構が付いています。
- 80kgf.の強力オンオフマグネット付。
- アーム寸法：132×113mm



PH3040

ワンタッチ手元微動送り機構付
ポパイスタンド

新価格
¥6,600
¥9,800

- マグネットのすぐ上に付けた手元微動送り装置により、アームをゲージごと傾斜させるので、手振れせずゲージの0点合わせが、瞬時にできます。
- 32kgf.の強力オンオフマグネット付。
マグネットサイズ：30(W)×40(D)×35(H)mm
- φ8mm×110mmの強力鋼製ボール。
- アリ溝、φ6、φ8mm、3/8"ステムのインジケータ、ダイヤルゲージを保持できます。



PH1035

微調整機構なし
クランプ型ダイヤルゲージホルダー

新価格
¥7,500
¥8,500

- ノガ独自の強力クランプシステムを採用しているため強力にロックし、長期間使用できます。
- 主柱：φ12×170mm、副柱：φ10×152mm
- オンオフマグネット付。(50×60×55mmH、80kgf.)



NF1100 ¥9,000

ノガフレックスアーム 両ねじ付

- 両端にねじが切っており、上部M6×1.0 下部M8×1.25
- カメラ等を取り付け、自在に位置を設定できます。
- アーム保持力：約2kg



NF1010 ¥9,000

ノガフレックスアーム

- 先端にアリ溝とφ8mm穴が付いています。(φ6×φ8アダプター付)
- ねじ寸法：M8×1.25
- ダイヤルゲージ、テストインジケータ等の取り付けに適しています。

左のノガフレックスアームには、下部アームにM8×1.25のねじが付いていますので、下にあるような他の部品に取り付けて使用することができます。



DG0036 ¥2,800
80kgf.オンオフマグネット、
M8ねじ穴付(50×60×55mm)



LED0100 ¥900
LED3500用の
スチールプレートのみ
(100×80×15mm、1kg、
M8ねじ穴付)

※新価格は2011年7月からの価格です。なお、数量が限定されていますので、完売次第、販売終了となります。