

holding system



LED6500
¥17,900

LED PAD & LED DOUGHNUT


LEDパッド

LED4000 ¥15,300


- 0.3Wの白色LED球、12灯付
- 消費電力3.6W、192ルーメン
- 32kgf.のオンオフマグネット付
(マグネットサイズ：30×40×35Hmm)
- AC100V用アダプター付
- 光源部、パッドサイズ：150×80×11mm
- 全高：491mm ●フレキシブル長さ：255mm



LED4000の
寸法図

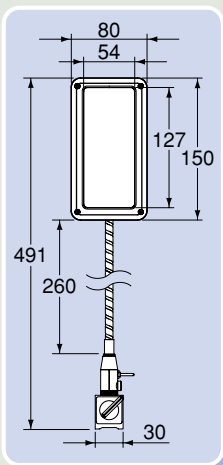

LED6000の
寸法図

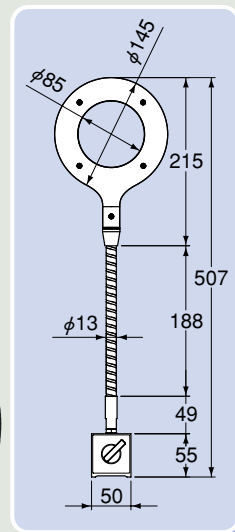

LEDドーナツ

LED6000 ¥19,800

- 0.3Wの白色LED球、17灯付
- 消費電力：5.1W、272ルーメン
- 80kgf.のオンオフマグネット付
(マグネットサイズ：50×60×55Hmm)
- AC100V仕様
- 光源部、ドーナツサイズ：外径145mm、内径85mm
- 全高：507mm ●フレキシブル長さ：188mm



ME1000 ¥8,600


マグネット付電気スタンド

- フレキシブルチューブにより、照明方向が自在に変えられます。
- 80kgf.の強力オンオフマグネットにより機械の鉄部やスチール製作業台に設置できます。
- 電球はAC100V、100W以下をご使用下さい。
- アルミ製の軽量の笠を使用しています。全長：473mm
- E26口金の市販のLED球を付けて使用できます。



(電球は別売です)

ME1000の
寸法図

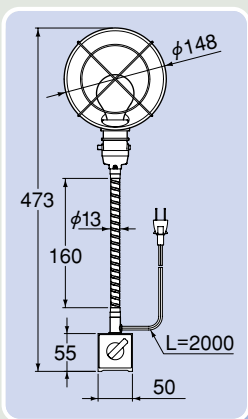


電気スタンド(ME1000)用

パーツリスト



ME0010 ¥2,960

電気スタンド用笠
φ148mm×68D

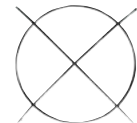

ME0020 ¥490

電気スタンド用ガード



ME0030 ¥120

電気スタンド用
シリコンゴム



ME0040 ¥3,200

電気スタンド用ソケット・
フレキシブルコード式



DG0036 ¥2,800

オンオフマグネット 80kgf.

型番	名称	笠(チューブ)のサイズ	マグネット吸着力	全高(mm)	重量(kg)	価格
LED4000	白色LED球 12灯付 LEDパッド	150×80×11mm	32kgf.	491mm	0.5kg	¥15,300
LED6000	白色LED球 17灯付 LEDドーナツ	外径145、内径85mm	80kgf.	507mm	1.4kg	¥19,800
ME1000	マグネット付電気スタンド	φ148×68D	80kgf.	473mm	1.4kg	¥8,600